

1
ダブルロングジョイント
特長・工法別
早見表

架橋用樹脂管
ポリブタジエン管

WJ型

WL型

WT型
WX型

WPL型
WPT型

保温材
ダブルロングバルブ

ハタチ

取付金具・
変換アダプター

水栓ジョイント
関連

たて型水栓
ジョイント関連


配管部材

施工例

参考資料

注意 16A、20Aは、樹脂管の種類により品番がA、Cの2つに区別されています。樹脂管の適用表(P39)をご覧ください。適用する製品でご使用下さい。


WL33型 両座水栓エルボ 材質: C3771BE

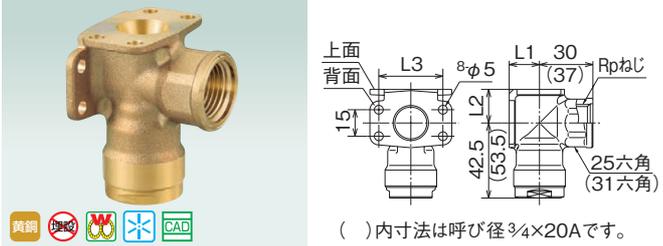

日本水道協会認証登録品 G-653

適用	品番	呼び径 ねじ 樹脂管	L1	L2	L3	箱入数 大箱 小箱	価格(円)
共用	WL33-1313-S	Rp1/2 13A	17	19	36	80 10	3,200
	PEX WL33A-2020-S	Rp3/4 20A	24	22.5	44	16 4	5,900
	PB WL33C-2020-S	Rp3/4 20A	24	22.5	44	16 4	5,900

WL33型 両座水栓エルボ 材質: CAC406

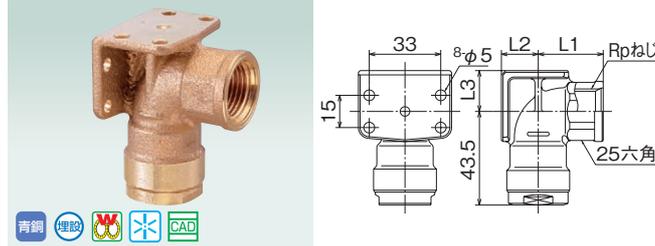


日本水道協会認証登録品 G-652

適用	品番	呼び径 ねじ 樹脂管	L1	L2	L3	箱入数 大箱 小箱	価格(円)
共用	WL33-1313C-S	Rp1/2 13A	30	17	19	80 10	3,850
	WL33-1313CL-S	Rp1/2 13A	40	25	25	80 10	4,090


特長 ■WL33-1313CL-S(首長・腰高タイプ)

首長になっており、持出しソケットが不要になります。腰高になっており、継手用保温材エルボ13A用(WL3H-13:P78掲載)に対応します。(製品の座付部のみ保温材を除去する必要があります。)

施工例
当木等に固定する際、背面にも上面にも固定できます。

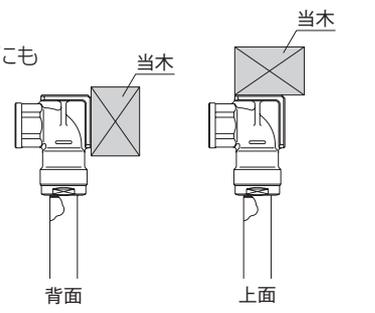


WLSF33型 両座水栓エルボ・保温材付 継手材質: C3771BE

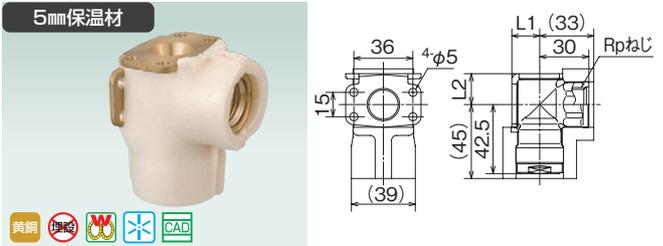

適用	品番	呼び径 ねじ 樹脂管	L1	L2	箱入数 大箱 小箱	価格(円)
共用	WLSF33-1313-S	Rp1/2 13A	17	19	32 8	3,550

両座水栓エルボは日本水道協会認証登録品 (G-653) です。


WL14型 左座水栓エルボ 材質: C3771BE

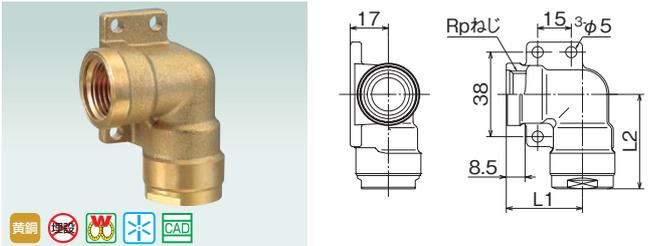

日本水道協会認証登録品 G-653

適用	品番	呼び径 ねじ 樹脂管	L1	L2	箱入数 大箱 小箱	価格(円)
共用	WL14-1310-S	Rp1/2 10A	34	42.5	40 10	2,970
	WL14-1313-S	Rp1/2 13A	34	42.5	40 10	3,110


WL14型 左座水栓エルボ 材質: CAC406

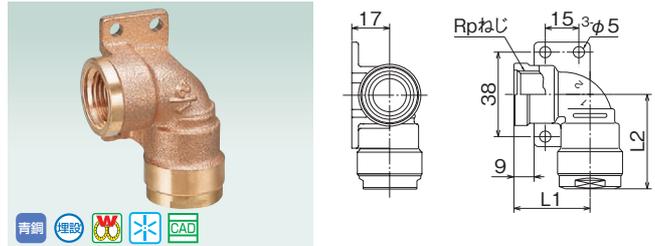

日本水道協会認証登録品 G-652

適用	品番	呼び径 ねじ 樹脂管	L1	L2	箱入数 大箱 小箱	価格(円)
共用	WL14-1310C-S	Rp1/2 10A	34	42.5	40 10	3,370
	WL14-1313C-S	Rp1/2 13A	34	42.5	40 10	3,600

WL36型 右座水栓エルボ 材質: C3771BE

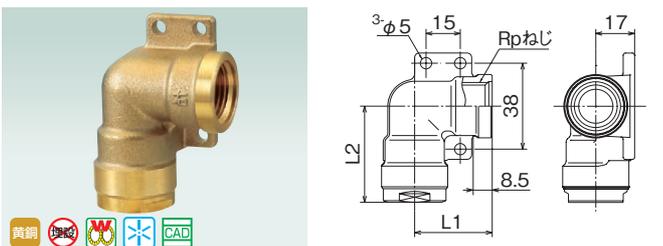

日本水道協会認証登録品 G-653

適用	品番	呼び径 ねじ 樹脂管	L1	L2	箱入数 大箱 小箱	価格(円)
共用	WL36-1313-S	Rp1/2 13A	34	42.5	40 10	3,110

施工例



埋設に使用できる製品、埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。P4を必ずご覧ください。