

㊦ ダブルロックジョイント (WL型)

1
ダブルロックジョイント
特長・工法別
早見表
配管部材
施工例
参考資料


注意

16A、20Aは、樹脂管の種類により品番がA、Cの2つに区別されています。
樹脂管の適用表(P39)をご覧ください。適用する製品でご使用下さい。

WL7型

UB貫通金具

材質: C3771BE

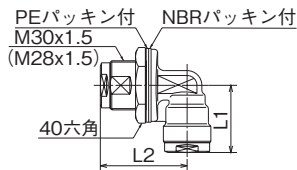

()内寸法は呼び径10Aです。


日本水道協会認証登録品 G-653

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
共用	WL7-10-S-2P	10A	40	51	10セット	1セット	7,610
	WL7-13-S-2P	13A	41	53	10セット	1セット	8,490

1セット2ヶ入

施工例

UB壁をはさみ込み使用します。

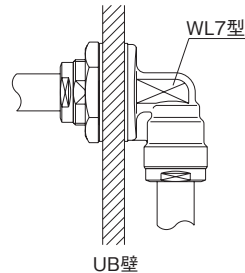


UB壁

ユニットバスのパネル穴径はφ30で壁厚はMAX14mmです。

WL11型

UB壁貫通継手

材質: C3771BE

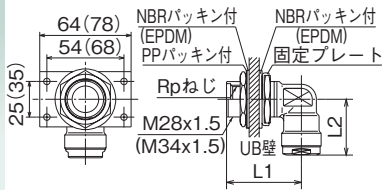

()内寸法は呼び径3/4×16Aです。

ユニットバスのパネル穴径はφ30(1/2×13A)、φ36(3/4×16A)で、壁厚はMAX22mm(1/2×13A)、32mm(3/4×16A)です。

日本水道協会認証登録品 G-653


適用	品番	呼び径 ねじ	樹脂管	L1	L2	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
共用	WL11-1313-S-1P	Rp1/2	13A	55	41	48	6	4,020
PEX	WL11A-2016-S-1P	Rp3/4	16A	69	46.5	32	4	5,750
PB	WL11C-2016-S-1P	Rp3/4	16A	69	46.5	32	4	5,750

注: 固定プレートは必ず使用して下さい。

WL11型

UB壁貫通継手

材質: CAC406

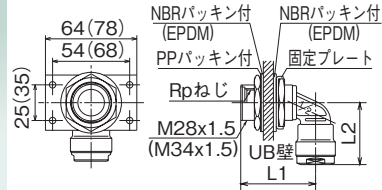

()内寸法は呼び径3/4×16Aです。


ユニットバスのパネル穴径はφ30(1/2×13A)、φ36(3/4×16A)で、壁厚はMAX22mm(1/2×13A)、32mm(3/4×16A)です。

日本水道協会認証登録品 G-652

適用	品番	呼び径 ねじ	樹脂管	L1	L2	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
共用	WL11-1313C-S-1P	Rp1/2	13A	55	45.5	48	6	4,820
PEX	WL11A-2016C-S-1P	Rp3/4	16A	74	55.5	32	4	7,040
PB	WL11C-2016C-S-1P	Rp3/4	16A	74	55.5	32	4	7,040

注: 固定プレートは必ず使用して下さい。

ダブル

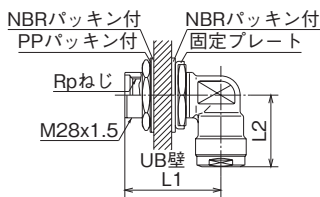


ユニットバスのパネル穴径はφ30で、穴ピッチは145~205mmです。壁厚はMAX22mmです。

日本水道協会認証登録品 G-653

適用	品番	呼び径 ねじ	樹脂管	L1	L2	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
共用	WL11-1313-S-2P	Rp1/2	13A	55	41	10	1	7,320

注: 固定プレートは必ず使用して下さい。

ダブル

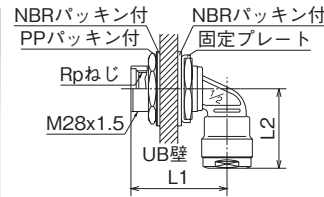

ユニットバスのパネル穴径はφ30で、穴ピッチは145~205mmです。壁厚はMAX22mmです。

日本水道協会認証登録品 G-652

適用	品番	呼び径 ねじ	樹脂管	L1	L2	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
共用	WL11-1313C-S-2P	Rp1/2	13A	55	45.5	10	1	8,930

注: 固定プレートは必ず使用して下さい。

WL11型UB壁貫通継手の呼び径1/2×13A継手で、L1寸法が不足する場合はOS-269持出しジョイント(P116)に掲載)を使用して下さい。15mm延長できます。

注意

固定ナットのねじ部、パッキン周辺に浴室内よりコーキング処理をして下さい。