


1
ダブルロックジョイント
特長・工法別
早見表
ポリプロピレン管
WJ型
WL型
WT型・WX型
WPL型
WPT型
ダブルロックバルブ
ヘッド
取付金具・交換アダプター
水栓ジョイント
関連
たて型水栓ジョイント関連
配管部材
施工例
参考資料

注意 16A、20Aは、樹脂管の種類により品番がA、Cの2つに区別されています。樹脂管の適用表(P39)をご覧ください。適用する製品でご使用下さい。

WPT1型 チーズソケット 材質：PPS

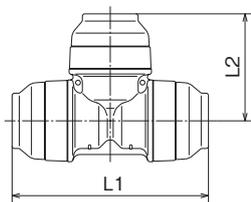

日本水道協会認証登録品 G-671

同径チーズソケット


適用	品番	樹脂管呼び径	適合保温材	L1	L2	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
共用	WPT1- 10-S	10A	WT1H-13	78	42.5	80	10	2,400
	WPT1- 13-S	13A	WT1H-16	81	44.5	80	10	2,400
PEX	WPT1A-16-S	16A	WT1H-20	90	49.5	24	6	3,200
	WPT1A-20-S	20A	WT1H-25	108	60.5	16	2	4,800
PB	WPT1C-16-S	16A	WT1H-20	90	49.5	24	6	3,200
	WPT1C-20-S	20A	WT1H-25	108	60.5	16	2	4,800

異径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	適合保温材	L1	L2	箱入数		価格(円)	
						大箱	小箱		
PEX	★ WPT1A-161010-S	16A	10A 16A-10A	WT1H-20	86.5	42.5	24	6	3,200
	★ WPT1A-161016-S	16A	10A 16A-16A	WT1H-20	83	46.5	24	6	3,200
	★ WPT1A-161310-S	16A	13A 16A-10A	WT1H-20	89.5	43.5	24	6	3,200
	WPT1A-161313-S	16A	13A 16A-13A	WT1H-20	90.5	43.5	24	6	3,200
	WPT1A-161316-S	16A	13A 16A-16A	WT1H-20	87	46.5	24	6	3,200
	WPT1A-201313-S	20A	13A 20A-13A	WT1H-25	94.5	49.5	16	2	4,800
PB	★ WPT1C-161010-S	16A	10A 16A-10A	WT1H-20	86.5	42.5	24	6	3,200
	★ WPT1C-161016-S	16A	10A 16A-16A	WT1H-20	83	46.5	24	6	3,200
	★ WPT1C-161310-S	16A	13A 16A-10A	WT1H-20	89.5	43.5	24	6	3,200
	WPT1C-161313-S	16A	13A 16A-13A	WT1H-20	90.5	43.5	24	6	3,200
	WPT1C-161316-S	16A	13A 16A-16A	WT1H-20	87	46.5	24	6	3,200
	WPT1C-201313-S	20A	13A 20A-13A	WT1H-25	94.5	49.5	16	2	4,800
WPT1C-201320-S	20A	13A 20A-20A	WT1H-25	102	49.5	16	2	4,800	

WPTSF1型 チーズソケット・保温材付 継手材質：PPS

ダブルロックジョイントPチーズソケットに5mm保温材が融着されています。

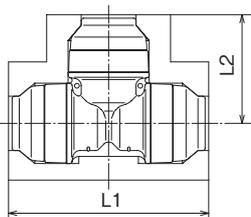

同径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
共用	WPTSF1- 10-S	10A	78	42.5	20	1	2,830
	WPTSF1- 13-S	13A	81	44.5	20	1	2,890
PEX	WPTSF1A-16-S	16A	90	49.5	10	1	3,810
	WPTSF1A-20-S	20A	108	60.5	10	1	5,730
PB	WPTSF1C-16-S	16A	90	49.5	10	1	3,810
	WPTSF1C-20-S	20A	108	60.5	10	1	5,730

特長

保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮できます。保温材同士は融着されていますので、結束バンド等で固定する必要がありません。


異径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	箱入数		価格(円)	
					大箱	小箱		
PEX	WPTSF1A-161313-S	16A	13A 16A-13A	90.5	43.5	10	1	3,810
	WPTSF1A-161316-S	16A	13A 16A-16A	87	46.5	10	1	3,810
	WPTSF1A-201313-S	20A	13A 20A-13A	94.5	49.5	10	1	5,730
	WPTSF1A-201320-S	20A	13A 20A-20A	102	49.5	10	1	5,730
PB	WPTSF1C-161313-S	16A	13A 16A-13A	90.5	43.5	10	1	3,810
	WPTSF1C-161316-S	16A	13A 16A-16A	87	46.5	10	1	3,810
	WPTSF1C-201313-S	20A	13A 20A-13A	94.5	49.5	10	1	5,730
	WPTSF1C-201320-S	20A	13A 20A-20A	102	49.5	10	1	5,730

チーズソケットは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

WPTS1型 チーズソケット・保温材セット 継手材質：PPS

ダブルロックジョイントPチーズソケットと10mm保温材がセットになっています。

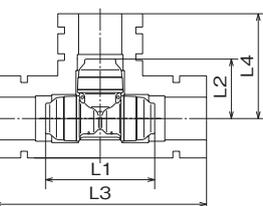

同径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	L3	L4	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
共用	WPTS1- 10-S	10A	78	42.5	145	72.5	20	1	2,830
	WPTS1- 13-S	13A	81	44.5	158	78.5	20	1	2,890
PEX	WPTS1A-16-S	16A	90	49.5	181	90.5	10	1	3,810
	WPTS1A-20-S	20A	108	60.5	195	97.5	10	1	5,730
PB	WPTS1C-16-S	16A	90	49.5	181	90.5	10	1	3,810
	WPTS1C-20-S	20A	108	60.5	195	97.5	10	1	5,730

異径チーズソケット

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	L3	L4	箱入数		価格(円)	
							大箱	小箱		
PEX	★ WPTS1A-161010-S	16A	10A 16A-10A	86.5	42.5	181	90.5	10	1	3,810
	★ WPTS1A-161016-S	16A	10A 16A-16A	83	46.5	181	90.5	10	1	3,810
	★ WPTS1A-161310-S	16A	13A 16A-10A	89.5	43.5	181	90.5	10	1	3,810
	WPTS1A-161313-S	16A	13A 16A-13A	90.5	43.5	181	90.5	10	1	3,810
	WPTS1A-161316-S	16A	13A 16A-16A	87	46.5	181	90.5	10	1	3,810
	WPTS1A-201313-S	20A	13A 20A-13A	94.5	49.5	195	97.5	10	1	5,730
PB	★ WPTS1C-161010-S	16A	10A 16A-10A	86.5	42.5	181	90.5	10	1	3,810
	★ WPTS1C-161016-S	16A	10A 16A-16A	83	46.5	181	90.5	10	1	3,810
	★ WPTS1C-161310-S	16A	13A 16A-10A	89.5	43.5	181	90.5	10	1	3,810
	WPTS1C-161313-S	16A	13A 16A-13A	90.5	43.5	181	90.5	10	1	3,810
	WPTS1C-161316-S	16A	13A 16A-16A	87	46.5	181	90.5	10	1	3,810
	WPTS1C-201313-S	20A	13A 20A-13A	94.5	49.5	195	97.5	10	1	5,730
WPTS1C-201320-S	20A	13A 20A-20A	102	49.5	195	97.5	10	1	5,730	

チーズソケットは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

埋設に使用できる製品、埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。P4を必ずご覧ください。★は新製品