



NEW KSJ1型 テーパおねじ 材質：C3604BD

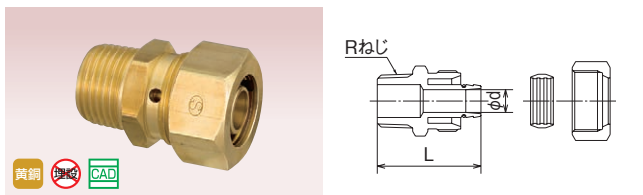

品番	呼び径		L	φd	箱入数		価格(円)
	ねじ	樹脂管			大箱	小箱	
★ KSJ1- 1307	R1/2	7	36.5	4.3	160	40	1,450
★ KSJ1- 1310	R1/2	10	39	6	160	40	1,450
★ KSJ1- 1313	R1/2	13	41	9	120	30	1,530
★ KSJ1B-1316	R1/2	16	41	12.5	100	20	1,680
★ KSJ1B-2016	R3/4	16	44	12.5	100	20	3,340
★ KSJ1B-2020	R3/4	20	44	17	80	20	3,920
★ KSJ1H-2020	R3/4	20FH	44	18	80	20	3,920


注：樹脂管呼び径20FHの寸法はJIS K 6769の規格とは異なります。

NEW KSJ2型 テーパめねじ 本体材質：CAC406C

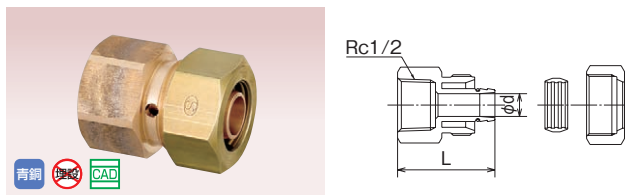


品番	呼び径		L	φd	箱入数		価格(円)
	ねじ	樹脂管			大箱	小箱	
★ KSJ2- 1310	Rc1/2	10	37	6	120	30	1,450
★ KSJ2- 1313	Rc1/2	13	38.5	9	120	30	1,530
★ KSJ2B-1316	Rc1/2	16	38.5	12.5	80	20	1,680

NEW KSJ3型 ソケット 材質：C3604BD

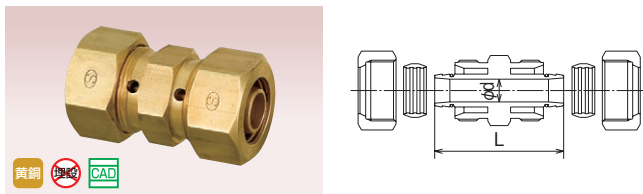


品番	樹脂管呼び径	L	φd	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
★ KSJ3- 10	10	47	6	120	30	2,110
★ KSJ3- 13	13	51	9	60	30	2,110
★ KSJ3B-16	16	51	12.5	60	15	2,470

NEW KSJ3型 ソケット 材質：CAC406C

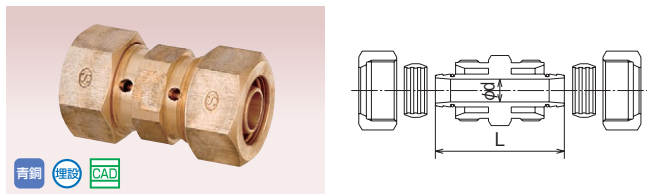


品番	樹脂管呼び径	L	φd	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
★ KSJ3- 10C	10	47	6	120	30	2,700
★ KSJ3- 13C	13	51	9	60	30	2,700
★ KSJ3B-16C	16	51	12.5	60	15	3,340

NEW KSB1型 テーパおねじ ワンタッチ着脱式ハンドル 本体材質：C3771BE

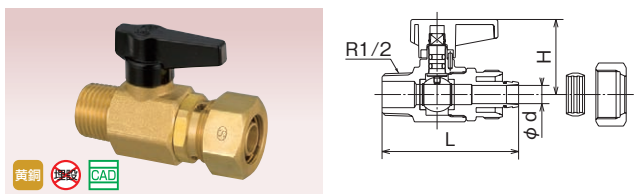


品番	呼び径		L	φd	H	箱入数		価格(円)
	ねじ	樹脂管				大箱	小箱	
★ KSB1- 1307E	R1/2	7	63	4.3	37	50	5	3,630
★ KSB1- 1310E	R1/2	10	65.5	6	37	50	5	3,630
★ KSB1- 1313E	R1/2	13	67.5	9	37	50	5	3,630
★ KSB1B-1316E	R1/2	16	74.5	12.5	38.5	50	5	4,350

NEW KSB2型 テーパめねじ ワンタッチ着脱式ハンドル 本体材質：C3771BE

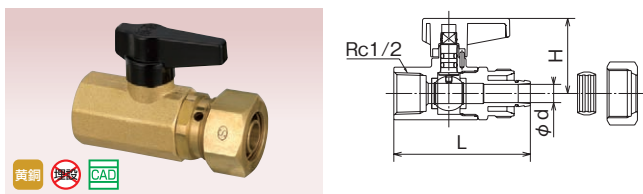

品番	呼び径		L	φd	H	箱入数		価格(円)
	ねじ	樹脂管				大箱	小箱	
★ KSB2- 1313E	Rc1/2	13	67.5	9	37	50	5	3,630
★ KSB2B-1316E	Rc1/2	16	69.2	12.5	38.5	50	5	4,350

NEW KSB3型 テーパおねじ ドライバー式 本体材質：C3771BE

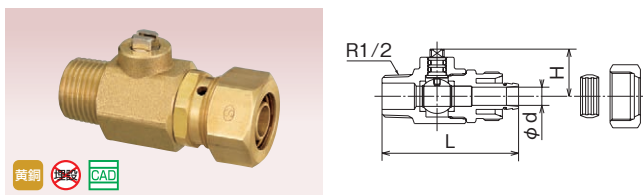

品番	呼び径		L	φd	H	箱入数		価格(円)
	ねじ	樹脂管				大箱	小箱	
★ KSB3- 1313	R1/2	13	67.5	9	23.5	50	5	3,630
★ KSB3B-1316	R1/2	16	74.5	12.5	25	50	5	4,350

2

樹脂管継手

クイックジョイント
給水・給湯システム

リフオーム用
部材

カボリエコ

カボリジョイント

ダブルジョイント
暖房システム

クイックジョイント
暖房システム

太陽熱温水器用
継手

カボリメタル