


# BCPR

超硬パワフルリーマ  
Top Solid Carbide Powerful Reamers

- 先ムクタイプ  
Top Solid Type
- 粗刃、仕上刃2段仕上げ  
Rough blade and finish blade two steps.

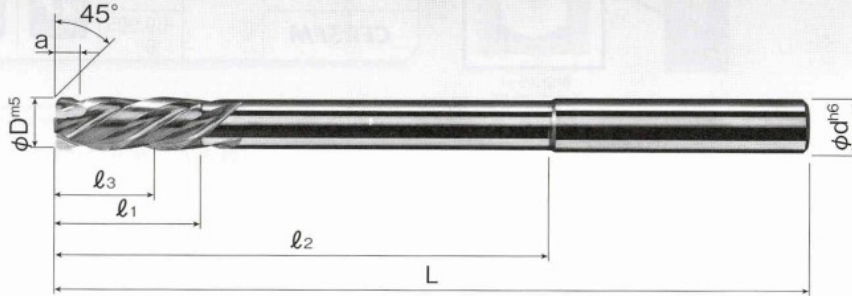

製品略号 Product code	材質 Material	ネジレ角 Helix Angle	刃径公差 Dia. Tolerance	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions
<b>BCPR</b>	<b>先ムク TOP SOLID</b>	<b>35° L</b>	m5		<b>P188</b>

下穴の状態 Prepared Hole			
貫通穴 Through	深穴 Deep	止まり穴 Stop	楕円 Ellipse

(0.1mm とび 0.1steps)

寸法 Size								ノンコート Non-Coat		OKタフコート OK-TOUGH Coat	
刃径 D	刃長 l1	超硬長 l3	首下長 l2	全長 L	柄径 d	刃先長 a	刃数 NT	品番 Product No.	標準価格 Standard price ¥	品番 Product No.	標準価格 Standard price ¥
*12.1~12.9	36	26	110	165	12	8	4	BCPR-121~129	<b>18,500</b>	—	—
13.0	36	26	110	165	12	8	4	BCPR-130	<b>18,500</b>	—	—
*13.1~13.9	36	26	115	170	16	8	4	BCPR-131~139	<b>19,000</b>	—	—
14.0	36	26	115	170	16	8	4	BCPR-140	<b>19,000</b>	—	—
*14.1~14.9	36	26	120	180	16	9	4	BCPR-141~149	<b>20,600</b>	—	—
15.0	36	26	120	180	16	9	4	BCPR-150	<b>20,600</b>	—	—
*15.1~15.9	37	27	125	185	16	9	4	BCPR-151~159	<b>21,100</b>	—	—
16.0	37	27	125	185	16	9	4	BCPR-160	<b>21,100</b>	—	—
*16.1~16.9	37	27	125	185	16	9	6	BCPR-161~169	<b>21,800</b>	—	—
17.0	37	27	125	185	16	9	6	BCPR-170	<b>21,800</b>	—	—
*17.1~17.9	37	27	130	195	20	9	6	BCPR-171~179	<b>22,400</b>	—	—
18.0	37	27	130	195	20	9	6	BCPR-180	<b>22,400</b>	—	—
*18.1~18.9	37	27	130	195	20	9	6	BCPR-181~189	<b>23,400</b>	—	—
19.0	37	27	130	195	20	9	6	BCPR-190	<b>23,400</b>	—	—
*19.1~19.9	37	27	140	205	20	9	6	BCPR-191~199	<b>24,100</b>	—	—
20.0	37	27	140	205	20	9	6	BCPR-200	<b>25,200</b>	—	—
*20.1~20.9	41	31	150	215	20	9	6	BCPR-201~209	<b>26,400</b>	—	—
21.0	41	31	150	215	20	9	6	BCPR-210	<b>26,400</b>	—	—
*21.1~21.9	41	31	150	215	20	9	6	BCPR-211~219	<b>26,900</b>	—	—
22.0	41	31	150	215	20	9	6	BCPR-220	<b>26,900</b>	—	—
*22.1~22.9	41	31	160	230	25	9	6	BCPR-221~229	<b>28,600</b>	—	—
23.0	41	31	160	230	25	9	6	BCPR-230	<b>28,600</b>	—	—
*23.1~23.9	41	31	160	230	25	9	6	BCPR-231~239	<b>31,400</b>	—	—
24.0	41	31	160	230	25	9	6	BCPR-240	<b>29,400</b>	—	—
*24.1~24.9	41	31	160	230	25	9	6	BCPR-241~249	<b>34,100</b>	—	—
25.0	41	31	160	230	25	9	6	BCPR-250	<b>33,600</b>	—	—
*25.1~25.9	41	31	160	230	25	9	6	BCPR-251~259	<b>38,500</b>	—	—
26.0	41	31	160	230	25	9	6	BCPR-260	<b>37,000</b>	—	—
*26.1~26.9	41	31	160	230	25	9	6	BCPR-261~269	<b>41,400</b>	—	—
27.0	41	31	160	230	25	9	6	BCPR-270	<b>40,900</b>	—	—
*27.1~27.9	46	36	160	240	32	9	8	BCPR-271~279	<b>51,100</b>	—	—
28.0	46	36	160	240	32	9	8	BCPR-280	<b>48,600</b>	—	—
*28.1~28.9	46	36	160	240	32	9	8	BCPR-281~289	<b>53,900</b>	—	—
29.0	46	36	160	240	32	9	8	BCPR-290	<b>51,900</b>	—	—
*29.1~29.9	46	36	160	240	32	9	8	BCPR-291~299	<b>53,900</b>	—	—
30.0	46	36	160	240	32	9	8	BCPR-300	<b>53,900</b>	—	—

※0.1mm 寸法は受注生産となります。(0.5mm 寸法は在庫品です。)  
The 0.1 step sizes are made-to-order. (The 0.5 step sizes are stocks.)

- リーマ
- エンドミル
- ドリル
- 面取り/座ぐり
- メタルソー
- カッター
- ストレート刃
- ヘリカル刃
- パワフルリーマ
- エンド刃付
- 高硬度材用