

種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

■単品形式……………照光部・ランプ部・本体部を別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせでご使用ください。また、メンテナンス品としての在庫管理にもご利用ください。

●照光部

シール性	IP65		
形状	操作部の色	形式	標準価格(¥)
 丸形(平形)	赤	◎形M22-FR	285
	緑	◎形M22-FG	
	黄	◎形M22-FY	
	白	◎形M22-FW	
	青	◎形M22-FA	
 正方形(突出形)	赤	◎形M22-CR	590
	緑	◎形M22-CG	
	黄	◎形M22-CY	
	白	◎形M22-CW	
	青	◎形M22-CA	

●ランプ部


LED

使用電圧		AC/DC6V		AC/DC12V		AC/DC24V	
形状	発光色	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
 A22 AC/DC用	赤	◎形A22-6AR	570	◎形A22-12AR	570	◎形A22-24AR	570
	緑	◎形A22-6AG		◎形A22-12AG		◎形A22-24AG	
	黄*	◎形A22-6AY		◎形A22-12AY		◎形A22-24AY	
	青	◎形A22-6AA	1,710	◎形A22-12AA	1,710	◎形A22-24AA	1,710

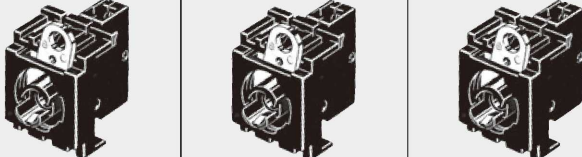
注. 減圧照明で使用する場合、形A22-24□をご使用ください。24V以外のLEDランプはご使用できません。

*操作部の色が黄色、または白色の場合に使用します。

白熱ランプ

形状	使用電圧	AC/DC5V	AC/DC12V	AC/DC24V
		◎形A22-5	◎形A22-12	◎形A22-24
	標準価格(¥)	59		

●本体部

形状			
項目			
分類	減圧ユニットなし	減圧ユニット付 AC110V	減圧ユニット付 AC220V
形式	◎形M22-00	◎形M22-00-T1	◎形M22-00-T2
標準価格(¥)	190	515	515

注. 減圧ユニット付のLEDランプは形A22-24□をご使用ください。24V以外のLEDランプはご使用できません。

■アクセサリ・部品・工具

アクセサリ・部品・工具は形A22押ボタンスイッチと共用です。

形A22をご覧ください。