

品名の見方

●モーター

◇標準タイプ

AZM 6 6 A C

① ② ③ ④ ⑤

◇TS、PS、HPG、ハーモニックギヤードタイプ

AZM 6 6 A C - HP 15 F

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

◇FCギヤードタイプ

AZM 6 6 A C - FC 7.2 U A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

●ドライバ

AZD - C D

① ② ③

●接続ケーブルセット／可動接続ケーブルセット


CC 050 V Z F B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①	モーター種類	AZM : AZシリーズモーター
②	モーター取付角寸法	4 : 42mm (HPGギヤードタイプは40mm) 6 : 60mm 9 : 85mm (ギヤードタイプは90mm)
③	モーターケース長さ	
④	出力軸形状	A : 片軸 M : 電磁ブレーキ付
⑤	モーター仕様	C : AC電源入力仕様
⑥	ギヤ種類	TS : TSギヤードタイプ PS : PSギヤードタイプ HP : HPGギヤードタイプ HS : ハーモニックギヤードタイプ
⑦	減速比	
⑧	出力軸タイプ	HPG ギヤードタイプ なし : シャフト出力 F : フランジ出力

①	モーター種類	AZM : AZシリーズモーター
②	モーター取付角寸法	4 : 42mm 6 : 60mm
③	モーターケース長さ	
④	出力軸形状	A : 片軸 M : 電磁ブレーキ付
⑤	モーター仕様	C : AC電源入力仕様
⑥	ギヤ種類	FC : FCギヤードタイプ
⑦	減速比	
⑧	ケーブル引き出し方向*	D : 下方向 U : 上方向
⑨	識別	A : 中実軸

*ケーブル向きは、出力軸を左側にして、ギヤヘッド側から見たケーブル向きを表しています。

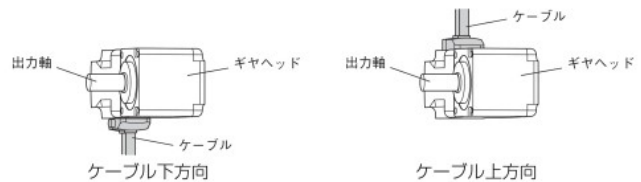

①	ドライバ種類	AZD : AZシリーズドライバ
②	電源入力	A : 単相100-120V C : 単相/三相200-240V
③	種類	D : 位置決め機能内蔵タイプ X : RS-485通信付きパルス列入力タイプ なし : パルス列入力タイプ

①		CC : ケーブル
②	長さ	005 : 0.5m 010 : 1m 015 : 1.5m 020 : 2m 025 : 2.5m 030 : 3m 040 : 4m 050 : 5m 070 : 7m 100 : 10m 150 : 15m 200 : 20m
③	追番	
④	適用機種	Z : AZシリーズ用
⑤	ケーブル種類	F : 接続ケーブルセット R : 可動接続ケーブルセット
⑥	内容	なし : 電磁ブレーキなし用 B : 電磁ブレーキ付用

商品体系概要

αSTEP
ユニット
バッテリーレス
アブソリュート

AC入力/
DC入力
AZ

αSTEP
ユニット

AC入力/
DC入力
AR

ステッピング
モーターユニット

AC入力
5相
RKII

DC入力
2相・5相
CVK

DC入力
5相
CRK

DC入力
5相
ドライバー一体型
PKA

ステッピング
モーター

2相
PKP

5相
PKP

2相/5相
モーター用
ドライバ

オプション
▶▶▶▶▶

ケーブル

カップリング

取付金具