

声で伝える表示灯

Signal Tower
For Network & Security Solutions

MP3再生ネットワーク監視表示灯 NHS-FV1 / NHP-FV1 / NHL-FV1

オープン価格



点灯時 消灯時



評価機貸し出し対応製品

詳しくはホームページをご覧ください。
<https://www.patlite.co.jp/rental/>

- メッセージ・メロディ対応
- 接点入出力搭載
- 機器の状態をアクティブに取得

カンタンWEB設定	SNMP v1-v2c	メール送信機能	RSH	PING 24	SLMP	デジタル入力 4	デジタル出力 1
Ethernet	音圧 88dB	NHS表示灯 φ25	NHP表示灯 φ40	NHL表示灯 φ60	SOCKET通信	HTTPコマンド	MP3
※ USB	緊急メールチェッカー(別売) パトメール対応 ※一部機能が制限されます。	機能拡張オプションソフト(別売) PRSH for Windows 対応	3年保証 無償修理対応	5年保証 経理passport	LINE OUT		

緊急地震速報対応 全国瞬時警報システム J-ALERT対応 RoHS

※ログ情報や設定書き出し等に使用 (USB接続による制御は行いません)

付属品: ACアダプタ

■ モデルコード

NHL-3FV1M-RYG

- S: φ25タイプ
P: φ40タイプ
L: φ60タイプ
- 1: 1段仕様
2: 2段仕様
3: 3段仕様
4: 4段仕様
5: 5段仕様

LEDユニット色(上段から)
R: 赤 ● Y: 黄 ● G: 緑 ●
B: 青 ● C: 白 ●

メッセージ録音
空欄: なし(プリセット音のみ)
M: 指定メッセージ登録済

- ※LEDユニット色の標準色は以下の通りです。
- 1段: R ● / Y ● / G ●
2段: RY ● / RG ●
3段: RYG ●
4段: RYGB ● ● / RYBG ● ● ● ●
5段: RYGB ● ● ● ● / RYBG ● ● ● ● ● ●

■ 機器の状態をアクティブに取得



Ping監視による死活監視に加え、SNMP対応機器監視機能を搭載。ネットワーク機器のMIB情報をアクティブに取得し、設定した条件と合致すると光、メロディ、音声、メールでお知らせすることが可能になりました。



LEDユニットのカラーや段数はお選びいただけます。

LEDユニット色
R: 赤 ● Y: 黄 ● G: 緑 ●
B: 青 ● C: 白 ●

段数: 1段~5段まで可能

■ オプション




壁面取付ブラケット
NH-WST2
オープン価格



製品をとりつけたまま、90度の可動ができます。カンタンに端子台等へのアクセスが可能です。

(単位: mm)


■ 前面接続部 (NH-FV1シリーズ)

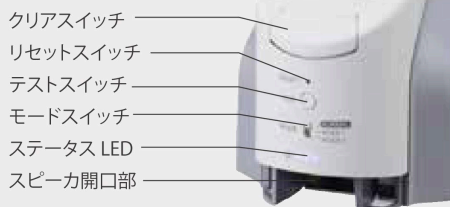

■ 背面接続部 (NH-FV1シリーズ)



■ 外観寸法図 (NH-FV1シリーズ)

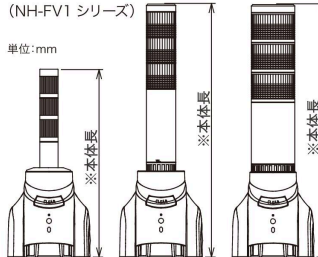

段数	1段	2段	3段	4段	5段
本体長(mm)	198	228	258	288	318
質量(g)	940	950	960	970	980

段数	1段	2段	3段	4段	5段
本体長(mm)	276	311	346	381	416
質量(g)	980	1010	1040	1070	1100

段数	1段	2段	3段	4段	5段
本体長(mm)	268	309	350	391	432
質量(g)	1050	1100	1150	1200	1250

※質量はACアダプタを含みません。

■ 共通部分寸法図

