


ストレートエッジ


■ 普通形ストレートエッジ Steel Straight Edge

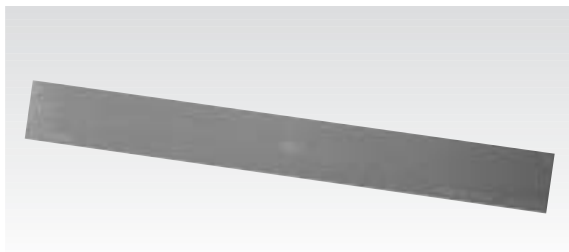

- 平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
- 精度保証は、一面（A～B面）のみです。
- 焼入れ品、非焼入れ品がございます。

商品コード	全長×幅×厚さ(mm)	真直度(mm)		重量(kg)	定 価
RSHF-200	200×24×4	±0.012	焼なし	0.11	3,500
RSHF-300	300×35×4	±0.013		0.41	6,400
RSHF-500	500×45×6	±0.015		0.8	12,000
RSHF-600	600×48×6	±0.016		0.9	15,500
RSHF-750	750×48×6	±0.018		1.7	23,000
RSHF-1000	1000×48×6	±0.020		2.6	40,500
RSHF-1500	1500×75×8	±0.025		5.7	75,000
RSHF-2000	2000×85×8	±0.030		10.7	128,000
RSHF-200Y	200×24×4	±0.012	焼 入	0.11	5,700
RSHF-300Y	300×35×4	±0.013		0.41	10,500
RSHF-500Y	500×45×6	±0.015		0.8	19,500
RSHF-600Y	600×48×6	±0.016		0.9	26,000
RSHF-750Y	750×48×6	±0.018		1.7	35,500
RSHF-1000Y	1000×48×6	±0.020		2.6	68,000
RSHF-1500Y	1500×75×8	±0.025		5.7	123,500
RSHF-2000Y	2000×85×8	±0.030		10.7	212,000

■ ベベル形ストレートエッジ Straight Edge Bevel-Type

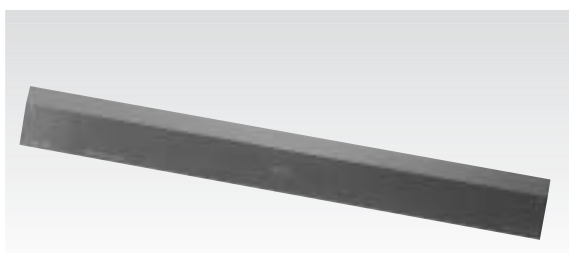

- 平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
- 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。
- 精度保証は、一面（A～B面）のみです。
- 焼入れ品、非焼入れ品がございます。

商品コード	全長×幅×厚さ(mm)	真直度(mm)		重量(kg)	定 価
RSHV-200	200×24×4	±0.012	焼なし	0.11	3,800
RSHV-300	300×35×4	±0.013		0.41	7,200
RSHV-500	500×45×6	±0.015		0.8	14,000
RSHV-600	600×48×6	±0.016		0.9	17,000
RSHV-750	750×48×6	±0.018		1.7	25,500
RSHV-1000	1000×48×6	±0.020		2.6	47,500
RSHV-1500	1500×75×8	±0.025		5.7	83,000
RSHV-2000	2000×85×8	±0.030		10.7	140,000
RSHV-200Y	200×24×4	±0.012	焼 入	0.11	6,300
RSHV-300Y	300×35×4	±0.013		0.41	11,500
RSHV-500Y	500×45×6	±0.015		0.8	22,500
RSHV-600Y	600×48×6	±0.016		0.9	30,000
RSHV-750Y	750×48×6	±0.018		1.7	42,000
RSHV-1000Y	1000×48×6	±0.020		2.6	79,000
RSHV-1500Y	1500×75×8	±0.025		5.7	143,000
RSHV-2000Y	2000×85×8	±0.030		10.7	238,000