

1 締穴あけ  
2 研削  
3 磨削  
4 かくはん  
5 切断  
6 木工機  
7 集じん機  
8 ウィンチ  
9 エアツール  
10 溶接機  
11 切断機  
12 ガーデン  
13 給排水  
14 焼墨接  
15 却出着  
16 デイスク  
17 エントリ  
18 モデル

## ベルトサンダ

木材の研削から、金属の錆落とし、塗装がしをスピーディーにこなす

●小物研削に便利な、裏返し固定用のクランプセット付

■サイズ：長さ430×幅110×高さ130mm



4 960673 637100

**BE-3210**

(637521B) 609SU  
ベルト寸法76×533mm

30,000円(税別)



●作業に合わせてタテ、ヨコ自由自在

●曲面、面取りの研削、研磨

■サイズ：長さ465  
×幅404×高さ215mm



(据置型)

4 960673 637803

▼在庫僅少品

**B-4000T**

(637601A)  
ベルト寸法100×915mm

110,000円(税別)


商品名	モデル	ベルト寸法 幅×周長 (mm)	ベルト速度 (m/s)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	長さ (mm)	付属品
ベルトサンダ	BE-3210	76×533	3.8~5.8	単相 100	6.5	620	3.8	2.5	430	エンドレスベルト(#100)・クランプセット・集じん袋
	B-4000T	100×915	11 (50Hz) 14 (60Hz)		5.9 (50Hz) 5.4 (60Hz)	510	23		404	エンドレスベルト(#80・#100:各1枚)・六角棒レンチ(4mm)

## ベルトジスクサンダ

平面、曲面など様々なサンディングに

●木材、非金属の研削・粗削り・バリ取り

■サイズ：長さ460  
×幅210×高さ320mm

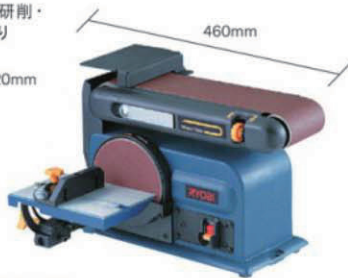

4 960673 634970 (据置型)

**BDS-1000**

(635500A)

ベルト寸法100×915mm・ジスクペーパー径150mm(マジック式)


28,600円(税別)

マイターゲージを使った  
研削作業

垂直で側面研磨

簡単取付のマジック式  
ジスクペーパー

別販売品の集じんホースを  
集じん機に接続してクリーンな作業

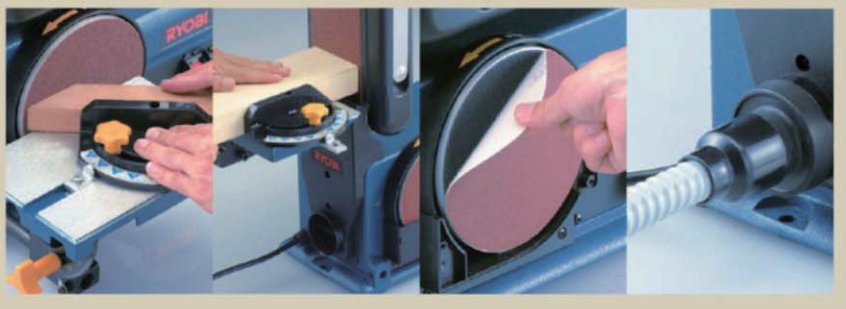

集じん機との接続方法はP56~P57を参照下さい。

商品名	モデル	ベルト寸法 幅×周長 (mm)	ベルト速度 (m/s)	ジスクペーパー径 (mm)	ジスク回転数 (min <sup>-1</sup> )	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	長さ (mm)	付属品
ベルトジスクサンダ	BDS-1000	100×915	7.2 (50Hz) 8.7 (60Hz)	150 (マジック式)	2,800 (50Hz) 3,400 (60Hz)	単相 100	5.2 (50Hz) 4.7 (60Hz)	400	22	2	460	エンドレスベルト(#80)・マジック式ジスクペーパー(#80)・ワークテーブル・マイターゲージ・ワークレスト・ダストノズル・ジスクカバー・六角棒レンチ(6mm)

### 別販売品 ベルトサンダ・ベルトジスクサンダ用

記載価格に消費税は含まれておりません。

エンドレスベルト	適用機種		BE-3210・※B-7076				BDS-1000・B-4000T				粒度 (#)
	ベルト寸法 幅×周長 (mm)	種類	76×533		100×915		100×915		100×915		
銘柄・用途	種類	粒度	コード No.	価格 (円)	販売単位	コード No.	価格 (円)	販売単位	コード No.	価格 (円)	販売単位
WA 木工用	荒仕上	24	6611261	2,400	5枚1組	—	—	—	—	—	—
		30	6611241	—	—	—	—	—	—	—	—
		40	6611151	4,800	10枚1組	—	—	—	—	—	—
		60	6611161	4,200	10枚1組	6611447	2,900	3枚1組	—	—	—
		80	6611162	2,200	5枚1組	6611457	2,800	3枚1組	—	—	—
		100	6611171	4,200	10枚1組	6611467	2,700	3枚1組	—	—	—
	仕上	80	6611172	2,200	5枚1組	6611477	2,700	3枚1組	—	—	—
		100	6611182	2,200	5枚1組	—	—	—	—	—	—
		120	6613091	4,200	10枚1組	—	—	—	—	—	—
		150	6611191	—	—	—	—	—	—	—	—
		180	6611201	4,200	10枚1組	—	—	—	—	—	—
		240	6611231	—	—	—	—	—	—	—	—
CC 非鉄金属用	荒仕上	240	6611212	2,200	5枚1組	6613747	2,900	3枚1組	—	—	—
		400	6611211	4,200	10枚1組	6613757	2,900	3枚1組	—	—	—
		60	6611221	—	—	6611487	3,300	3枚1組	—	—	—
	仕上	80	—	—	—	6611497	3,200	3枚1組	—	—	—
		100	—	—	—	6611507	3,100	3枚1組	—	—	—
		120	—	—	—	6611517	—	—	—	—	—
WA 木工用	ベルトセット	6613082	2,200	6枚1組 (#60, #100, #240各2)	6613587	3,700	4枚1組 (#60, 80, 100, 120各1)	—	—	—	

**定規セット** BE-3210用  
ベルトを上面とした材料案内に  
使用できます。

コード No.	価格 (円)
6071261	3,190

**サンディングフレーム組立**  
BE-3210用  
ムラのない平面仕上げが可能です。

コード No.	価格 (円)
6071221	8,580

※印は旧型商品です。