

42XX-000 □ □ □ MD

スタンダードソケット / ヘッダー
クリックプラグコネクタ
42XXシリーズ

■ オーダーインフォメーション

クリックプラグコネクタ

ストレインリリーフ

42XX-000 □ □ □ MD

3448-42XX

極数表示

10、16、20、26、30、34、40、
50、60

めっき仕様

MD : 接点部 金めっき厚0.2μm以上
(圧接部、その他 金フラッシュめっき)

ボディ形状

0 : マウンティングフランジ付き
1 : マウンティングフランジなし

イジェクターラッチ形状


NC : なし
SC : ショートクリップ付き
LC : ロングクリップ付き

極数表示 10、16、20、26、30、34、40、50、60


- 注記 1. 10極 (4210-) には、誤挿入防止キー用溝がありません。
2. 50極 (4250-) と60極 (4260-) には、スロットが3つあります。ソケットコネクタの誤挿入防止ノーズ中央1箇所 (79XX-□500 ○○) と左右1箇所ずつ2箇所 (79XX-□700 ○○) の製品に適合します。
3. ショートクリップ付きの場合、全高は26.0mmです。

(下図はロングクリップ付きの図面です)


マウンティングフランジ付き

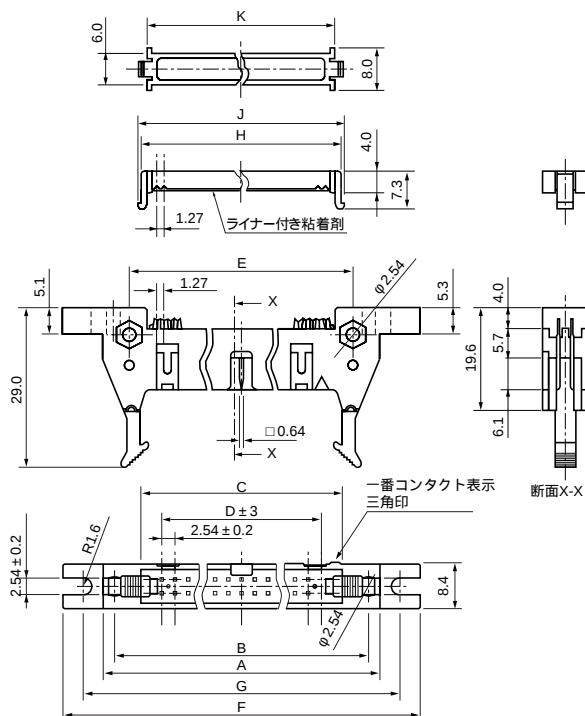

マウンティングフランジなし

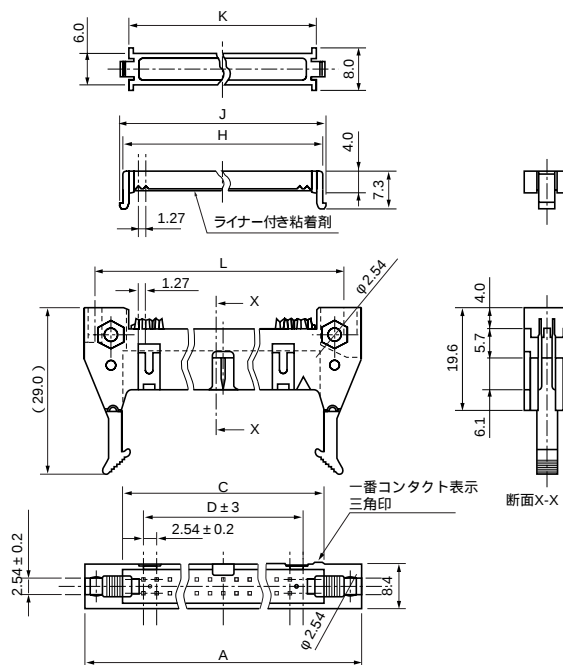

ストレインリリーフ

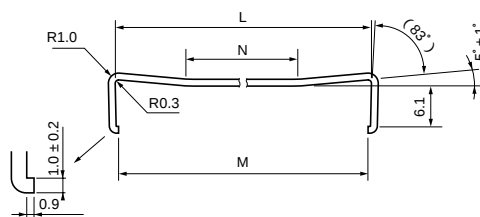

■ 極数	■ コネクタ製品番号	■ ストレインリリーフ製品番号	■ A	■ B	■ C	■ D	■ E	■ F	■ G	■ H	■ J	■ K	■ L	■ M	■ N
10	4210-000 □ □ □ MD	3448-4210	32.1	28.1	17.9	10.16	22.0	47.3	39.7	17.4	18.4	15.3	26.2	24.5	0
16	4216-000 □ □ □ MD	3448-4216	39.8	35.8	25.5	17.78	29.6	55.0	47.4	25.0	26.0	22.9	33.8	32.1	0
20	4220-000 □ □ □ MD	3448-4220	44.8	40.8	30.5	22.86	34.7	60.0	52.4	30.1	31.1	28.0	38.9	37.2	0
26	4226-000 □ □ □ MD	3448-4226	52.2	48.4	38.2	30.48	42.3	67.7	60.1	37.8	33.8	35.6	46.5	44.8	15.0
30	4230-000 □ □ □ MD	3448-4230	57.5	53.5	43.3	35.56	47.4	72.7	65.1	42.8	43.8	40.7	51.6	49.9	15.0
34	4234-000 □ □ □ MD	3448-4234	62.6	58.6	48.4	40.64	52.5	77.8	70.2	47.9	48.9	45.8	56.7	55.0	20.0
40	4240-000 □ □ □ MD	3448-4240	70.2	66.2	56.0	48.26	60.1	85.4	77.8	55.5	56.5	53.4	64.3	62.6	25.0
50	4250-000 □ □ □ MD	3448-4250	82.9	78.9	68.7	60.96	72.8	98.1	90.5	68.2	69.2	66.1	77.0	75.3	30.0
60	4260-000 □ □ □ MD	3448-4260	95.6	91.6	81.4	73.66	85.5	110.8	103.2	80.9	81.9	78.8	89.7	88.0	40.0

指定外寸法公差

寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13

単位 = mm