


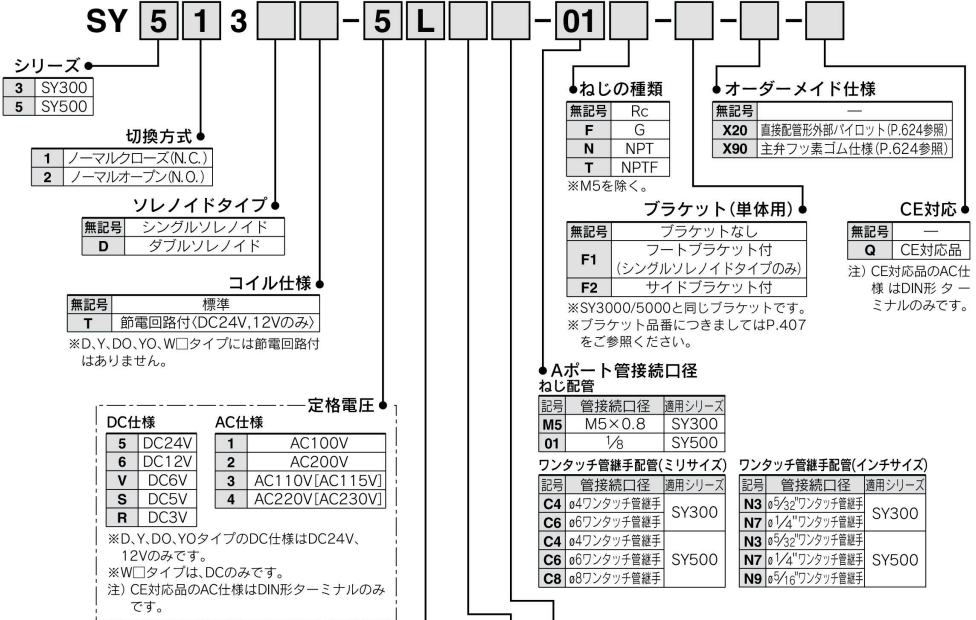

直接配管形 / バルブ型式表示方法

注) CE対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。 [オプション] (詳細→P.632)

単体用・個別配線タイプ: **SS5Y<sup>3</sup>-20**形用



**リード線取出し方法**

	DC24V, 12V, 6V, 5V, 3V AC100V, 110V, 200V, 220V	DC24V, 12V AC100V, 110V, AC200V, 220V	DC24V, 12V DC6V, 5V, 3V
グロメット	●	●	●
L形プラグコネクタ	●	●	●
M形プラグコネクタ	●	●	●
DIN形ターミナル	●	●	●
M8コネクタ	●	●	●

注) LN, MNタイプはソケット(2ヶ)付です。  
※SY300シリーズのDIN形ターミナルタイプにつきましてはP.639をご参照ください。  
※IYタイプはEN-175301-803C(旧DIN43650C)の規格のDIN形ターミナルです。詳しくは、P.638をご参照ください。  
※M8コネクタのコネクタケーブルにつきましてはP.641をご参照ください。  
※IEC60947-5-2規格のM8コネクタもあります。詳しくは、P.623をご参照ください。  
※L, M形プラグコネクタのリード線長さにつきましてはP.638をご参照ください。  
※L, M形プラグコネクタのカバー付コネクタAss'yはP.639をご参照ください。  
注) □にはケーブル長さ記号が入ります。P.642を参照のうえ必ずご記入ください。

**●マニュアル**

無記号	ノンロックプッシュ式
D	プッシュターンロック式ドライバー操作形
E	プッシュターンロック式手操作形


**●ランプ・サージ電圧保護回路**

リード線取出し方法がG, H, L, M, Wの場合 (SY500のみ)	リード線取出し方法がD, Yの場合 (SY500のみ)
無記号 ランプ・サージ電圧保護回路なし	無記号 ランプ・サージ電圧保護回路なし
S サージ電圧保護回路付	S サージ電圧保護回路付
Z ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)	Z ランプ・サージ電圧保護回路付
R ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)	※DOZ, YOZはありません。
U ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)	※ACの場合、整流器でサージ電圧の発生を防止しているため"Z"タイプはありません。

※ACの場合、整流器でサージ電圧の発生を防止しているため"Z"タイプはありません。  
※節電回路付の場合、"Z"タイプのみです。

注) 直接配管形の電磁弁を単体で発注された場合にはマニホールド用取付ビス、ガスケットは付属していませんので、必要な場合は別途手配してください。

■ガスケットAss'y品番

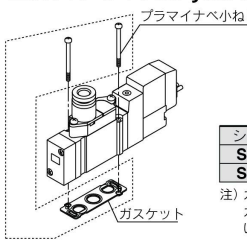

シリーズ	ガスケットAss'y品番
SY300	SY3000-GS-1
SY500	SY5000-GS-1

注) ガスケットAss'yは、取付ビスとガスケットが10セットになっています。