

5ポートエアオペレートバルブ VFA1000-3000-5000 Series マニホールド

直接配管形

マニホールド型式表示方法

共通排気タイプ **VV5FA 1 - 30 - 04 1 -**

シリーズ

1	VFA1000
3	VFA3000
5	VFA5000

ねじの種類

無記号	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

連数

02	2連
：	：
20	20連

※VV5FA5-20の場合10連まで、VV5FA5-21の場合15連までとなります。

マニホールド型式

記号	P, R管接続口径	VFA1000	VFA3000	VFA5000
30	1/8	○	—	—
	1/4	—	○	—
20	3/8	—	—	○
21	1/2	—	—	○

※A, Bポートは上配管となります。

個別排気タイプ (VFA1000のみ) **VV5FA1 - 31 - 04 3 -**

マニホールド型式

記号	P, R管接続口径	EA, EB管接続口径
31	1/8	M5

連数

02	2連
：	：
20	20連

ねじの種類

無記号	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

バルブ型式表示方法

直接配管形のバルブを単体で発注された場合、マニホールド用取付ビス、ガスケットは付属していませんので、必要な場合は別途手配してください。(詳細はP.1514をご参照ください)

VFA 3 1 3 0 - 01

シリーズ

1	VFA1000
3	VFA3000
5	VFA5000

切換方式

1	2位置シングル
2	2位置ダブル
3	3位置クローズドセンタ
4	3位置エキゾーストセンタ
5	3位置プレッシャセンタ

※VFA1000は1, 2のみ設定。

ボディ形式

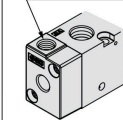
 
記号	VFA1000	VFA3000	VFA5000
2	—	—	○
3	○(注)	○	—

注) マニホールド専用型式です。

A, Bポート管接続口径

記号	管接続口径	VFA1000	VFA3000	VFA5000
M5	M5×0.8	○	—	—
01	1/8	○	○	—
02	1/4	—	○	○
03	3/8	—	—	○

パイロットポートの向き

無記号：上向き	P：横向き
	

ねじの種類 (パイロットポート含む)

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

※M5は無記号のみとなります。