


LVH Series / 継手一体型 マニホールド

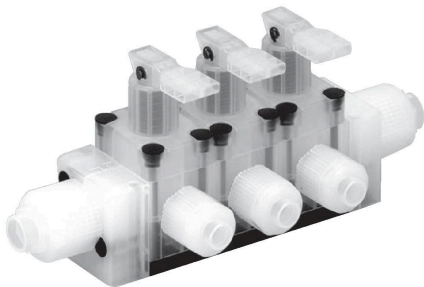

マニホールド仕様

| 型式 | LLH2A | LLH3A | LLH4A |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| マニホールド形式 | スタッキングタイプ | | |
| P(IN)、A(OUT)方式 | 共通IN・個別OUT | | |
| バルブ連数 | 2~5連 | | |
| チューブサイズ ^{注1)} (Pポート) | 3/8"×1/4" | 1/2"×3/8" | 3/4"×5/8" |
| チューブサイズ(Aポート) | 1/4"×5/32" | 3/8"×1/4" | 1/2"×3/8" |

注1) 適用チューブサイズの詳細はP.52をご参照ください。
注2) A→P流れてご使用の際は、当社にご確認ください。

マニホールドベース型式表示方法



注) 適用チューブサイズの詳細はP.52をご参照ください。
※マニホールドベースのPポート継手はボディclassよりも1サイズ大きくなっております。プラグ単体を手配する場合は、継手サイズを確認し、ホームページWEBカタログのプランキングプラグをご参照ください。

注) 適用チューブサイズの詳細はP.52をご参照ください。
※マニホールドベースのPポート継手はボディclassよりも1サイズ大きくなっております。プラグ単体を手配する場合は、継手サイズを確認し、ホームページWEBカタログのプランキングプラグをご参照ください。

バルブ型式表示方法

