


# 10-21-AFM-A series ミストセパレータ

## 型式表示方法

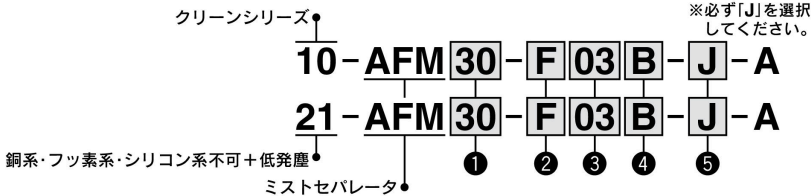

・オプション・標準準は、a~eの各項目毎に1つずつ選択できます。  
 ・オプション記号・標準準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。

		記号	内容	①		
				ボディサイズ		
				20	30	40
②	ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●
		N <sup>注1)</sup>	NPT	●	●	●
		F <sup>注2)</sup>	G	●	●	●
+						
③	管接続口径	01	1/8	●	—	—
		02	1/4	●	●	●
		03	3/8	—	●	●
		04	1/2	—	—	●
		06	3/4	—	—	●
+						
④	a	無記号	取付オプションなし	●	●	●
		B <sup>注3)</sup>	ブラケット付	●	●	●
+						
⑤	b	無記号	ポリカーボネートケース	●	●	●
		2	金属ケース	●	●	●
		6	ナイロンケース	●	●	●
		8	レベルゲージ付金属ケース	—	●	●
		C	ケースガード付	●	— <sup>注6)</sup>	— <sup>注6)</sup>
		6C	ケースガード付・ナイロンケース	●	— <sup>注7)</sup>	— <sup>注7)</sup>
+						
c	ドレン 排出口	J <sup>注4)</sup>	ドレンガイド1/8	●	—	—
			ドレンガイド1/4	—	●	●
+						
d	流れ方向	無記号	流れ方向:左→右	●	●	●
		R	流れ方向:右→左	●	●	●
+						
e	圧力単位	無記号	製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa	●	●	●
		Z <sup>注5)</sup>	製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F	○ <sup>注8)</sup>	○ <sup>注8)</sup>	○ <sup>注8)</sup>

注1) ドレンガイドは、NPT1/8(サイズ20に適用)、NPT1/4(サイズ30、40に適用)となります。  
 注2) ドレンガイドは、G1/8(サイズ20に適用)、G1/4(サイズ30、40に適用)となります。  
 注3) ブラケットアセンブリは、同時梱包となり、組付けられています。  
 注4) バルブ機能は付いていません。  
 注5) ねじ種類NPTが対象となります。  
 新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。  
 注6) ケースガードは標準装備(ポリカーボネート)となります。  
 注7) ケースガードは標準装備(ナイロン)となります。  
 注8) ○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。