


# ミニチュアバルブ (低圧ニードルバルブ)

MINIATURE VALVE (SVDW Type)

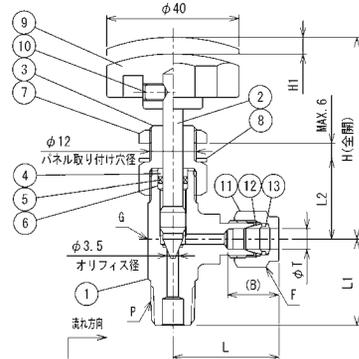

UNIT : mm

型番	チューブ 外径	管用テーパ おねじ	組込長さ	本体長さ		差込深さ	六角対辺	二面幅	全開	リフト	最大Cv値
TYPE NO.	TUBE O.D.	PIPE THREAD	APPROX	BODY		DEPTH	WIDTH ACROSS HEX	WIDTH ACROSS FLATS	OPEN	LIFT	MAX. Cv
	T	P	L	L1	L2	B	F	G	H	H1	

[ミリサイズチューブ用]

SVDW- 6M- 2R	6	R1/8	30.6	23.0	24.0	15.6	14.0	17.5	61.0	6	0.35
SVDW- 6M- 4R	6	R1/4	30.6	25.5	24.0	15.6	14.0	17.5	61.0	6	0.35
SVDW- 6M- 6R	6	R3/8	30.6	26.0	24.0	15.6	14.0	17.5	61.0	6	0.35
SVDW- 8M- 2R	8	R1/8	31.7	23.0	24.0	16.4	15.8	17.5	61.0	6	0.39
SVDW- 8M- 4R	8	R1/4	31.7	25.5	24.0	16.4	15.8	17.5	61.0	6	0.39
SVDW- 8M- 6R	8	R3/8	31.7	26.0	24.0	16.4	15.8	17.5	61.0	6	0.39
SVDW-10M- 4R	10	R1/4	32.7	26.0	24.0	17.2	19.0	17.5	61.0	6	0.41
SVDW-10M- 6R	10	R3/8	32.7	26.0	24.0	17.2	19.0	17.5	61.0	6	0.41
SVDW-12M- 4R	12	R1/4	37.4	28.0	27.0	23.1	22.0	20.6	64.0	5	0.39
SVDW-12M- 6R	12	R3/8	37.4	28.0	27.0	23.1	22.0	20.6	64.0	5	0.39

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の ( ) 内はインチ表示


SVDW- 4C- 2R	6.35(1/4")	R1/8	30.6	23.0	24.0	15.6	14.0	17.5	61.0	6	0.35
SVDW- 4C- 4R	6.35(1/4")	R1/4	30.6	25.5	24.0	15.6	14.0	17.5	61.0	6	0.35
SVDW- 4C- 6R	6.35(1/4")	R3/8	30.6	26.0	24.0	15.6	14.0	17.5	61.0	6	0.35
SVDW- 6C- 4R	9.52(3/8")	R1/4	32.7	26.0	24.0	17.2	17.4	17.5	61.0	6	0.41
SVDW- 6C- 6R	9.52(3/8")	R3/8	32.7	26.0	24.0	17.2	17.4	17.5	61.0	6	0.41
SVDW- 8C- 4R	12.7(1/2")	R1/4	37.4	28.0	27.0	23.1	22.0	20.6	64.0	5	0.39
SVDW- 8C- 6R	12.7(1/2")	R3/8	37.4	28.0	27.0	23.1	22.0	20.6	64.0	5	0.39

※最高使用圧力：2.94MPa (38℃)

※使用温度範囲：-20～150℃

バルブ構成部品表

部品番号	部品名称	材質	数量
PART NO.	NAME OF PART	MATERIAL	QTY
1	本体	SUS F 316	1
2	弁棒	SUS316	1
3	グラウンドナット	SUS316	1
4	グラウンド	SUS316	1
5	グラウンドパッキン	PTFE	1SET
6	パッキンワッシャー	SUS316	1
7	パネルナット	SUS316	1
8	パネルパッキン	ノンアスリート	1
9	ハンドル車	ADC12	1
10	六角穴付止めネジ	ステンレス鋼	1
11	ナット	SUS316	1
12	フロントフェルール	SUS316	1
13	バックフェルール	SUS316	1

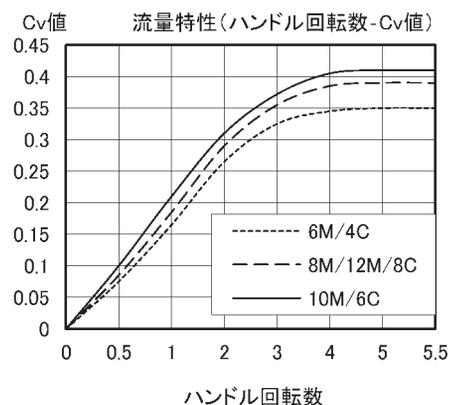

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

◎NPT (アメリカ管用テーパおねじ) をご注文の場合は、型番の"R"を"N"に変えてご用命下さい。

例：SVDW-6M-4R ⇒ SVDW-6M-4N