


ワンタッチ自在錐シリーズ

サイズ合わせ
工具不要タイプ

セット方法



- ① 黒ハンドルを
締める(2ヶ所)

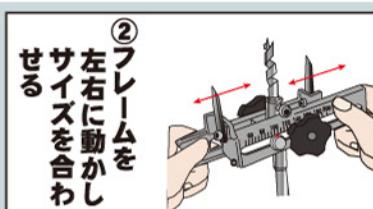


- ② フレームを
左右に動かし
サイズを合わ
せる



- ③ 穴径に合
わせる
※目盛りは目安です

サイディング・硬質建材・一般木材用

No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐

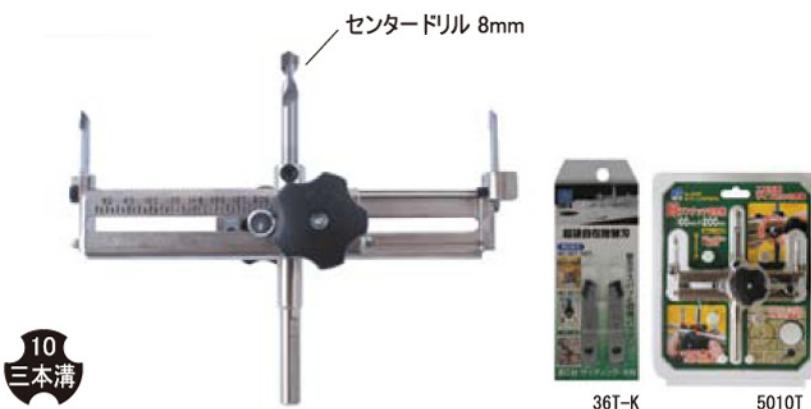

品番	呼称	サイズ	価格(税込)	JAN
5010T	セット	60×200mm	11,780(12,369)	501074
36T-K	超硬替刃※1	2枚1組	1,890(1,984)	366017
36T-CD	センタードリル※2	8	1,410(1,480)	366024


※1…No.36T 超硬自在錐・No.5010ST 超硬小径自在錐の替刃と同一共用です

※2…No.36T 超硬自在錐センタードリルと同一共用です

(小箱) セット 2入・替刃 6入 ※部品ネジはワンタッチ自在錐 部品ネジを参照下さい

硬質窯業系サイディング用

No.5010D ダイヤモンドワンタッチ自在錐

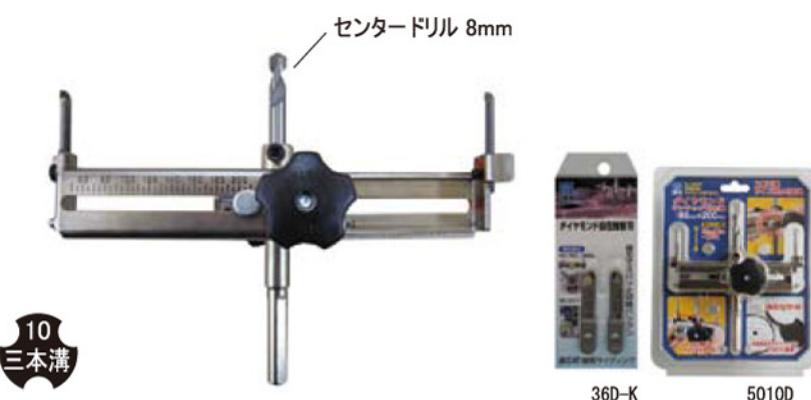

品番	呼称	サイズ	価格(税込)	JAN
5010D	セット	60×200mm	22,480(23,604)	501135
36D-K	ダイヤ替刃※1	2枚1組	12,600(13,230)	367014
36D-CD	センタードリル※2	8	1,410(1,480)	367021

※1…No.36D ダイヤモンド自在錐替刃と同一共用です

※2…No.36D ダイヤモンド自在錐センタードリルと同一共用です

 
(小箱) セット 2入・替刃 6入 ※部品ネジはワンタッチ自在錐 部品ネジを参照下さい

材質

本体：普通鋼
替刃：超硬刃
センタードリル：超硬チップ付

適用機種

電気ドリル



適正回転数

1,500回転/分以下

穴径：60mm～200mm

穴あけ厚さ：片側 25mm/両側 50mm

材質

本体：普通鋼
替刃：ダイヤモンド刃
センタードリル：超硬チップ付

適用機種

電気ドリル



適正回転数

1,500回転/分以下

穴径：60mm～200mm

穴あけ厚さ：片側 25mm/両側 50mm

木工錐

下穴錐

座掘錐

自在錐

建築設

建家具

椎園芸

鉄非木材

補助具

手工具

僅少品