

No.600

Wave Cutter

## ウェーブカッター

- 適用材：一般木材・竹 ●材質：普通鋼 ●適用機種：電気ドリル・インパクトドライバ（一部）・ボール盤  
●適正回転数：サイズ 12mm～27mm（3,000 回転 / 分以下）28mm 以上（1,500 回転 / 分以下）

木材はもちろん、  
竹への穴あけにも最適



サイズ展開  
12mm～51mm




インパクトドライバ  
対応サイズ 27mm 迄

600-350

## 【特長】

- ・円周上の波状刃形が軽い力で迅速な穴あけ加工を可能にします。
- ・座グリにも最適で竹のフシでも綺麗に穴あけが可能です。

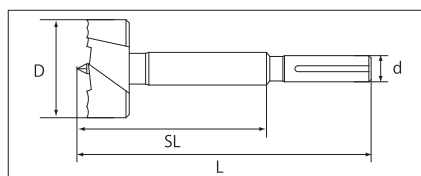

サイズ (mm) : D 寸法 (mm) : 全長 L × ネジ丈 SL × 軸径 d


| 品番      | サイズ | 価格 (税抜) | 寸法 |    |            | JAN    |
|---------|-----|---------|----|----|------------|--------|
| 600-120 | 12  | 2,500 円 | 80 | 54 | 6.35<br>六角 | 600128 |
| 600-130 | 13  | 2,620 円 |    |    |            | 600135 |
| 600-150 | 15  | 2,620 円 |    |    |            | 600159 |
| 600-160 | 16  | 2,620 円 |    |    |            | 600166 |
| 600-180 | 18  | 2,780 円 |    |    |            | 600180 |
| 600-190 | 19  | 2,920 円 |    |    |            | 600197 |
| 600-200 | 20  | 2,920 円 |    |    |            | 600203 |
| 600-210 | 21  | 2,960 円 |    |    |            | 600210 |
| 600-220 | 22  | 3,000 円 |    |    |            | 600227 |
| 600-230 | 23  | 3,060 円 |    |    |            | 600234 |
| 600-240 | 24  | 3,120 円 |    |    |            | 600241 |
| 600-250 | 25  | 3,260 円 |    |    |            | 600258 |
| 600-260 | 26  | 3,320 円 | 90 | 60 | 8<br>六角    | 600265 |
| 600-270 | 27  | 3,400 円 |    |    |            | 600272 |
| 600-280 | 28  | 3,430 円 |    |    |            | 600289 |
| 600-300 | 30  | 3,600 円 | 90 | 60 | 10<br>六角   | 600302 |
| 600-320 | 32  | 3,740 円 |    |    |            | 600326 |
| 600-330 | 33  | 4,000 円 |    |    |            | 600333 |
| 600-350 | 35  | 4,060 円 |    |    |            | 600357 |
| 600-360 | 36  | 4,320 円 |    |    |            | 600364 |
| 600-380 | 38  | 4,580 円 |    |    |            | 600388 |
| 600-400 | 40  | 4,800 円 |    |    |            | 600401 |
| 600-420 | 42  | 5,420 円 |    |    |            | 600425 |
| 600-450 | 45  | 5,700 円 |    |    |            | 600456 |
| 600-480 | 48  | 5,940 円 |    |    |            | 600487 |
| 600-500 | 50  | 6,440 円 |    |    |            | 600500 |
| 600-510 | 51  | 6,680 円 |    |    |            | 600517 |

●JAN コード下 6 桁のみ表示 (4962660)

売れ筋サイズ ランキング TOP5

|     |      |
|-----|------|
| 1 位 | 35mm |
| 2 位 | 30mm |
| 3 位 | 40mm |
| 4 位 | 24mm |
| 5 位 | 25mm |

※H27 売上本数を基にランキングしたデータです

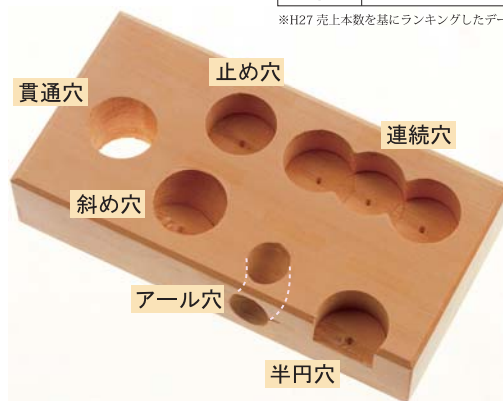

多種類の穴あけ加工が可能！

貫通穴・止め穴・  
斜め穴・アール穴・  
連続穴・半円穴など、  
様々な穴あけが行えます。



## 5 本セット (木箱入)

主要サイズが 5 本入ったセットです 単位 (mm)

| 品番     | サイズ   | 価格 (税抜)  | セット内容          | JAN    |
|--------|-------|----------|----------------|--------|
| 600-SA | A セット | 17,210 円 | 15・20・25・30・35 | 600012 |
| 600-SB | B セット | 17,160 円 | 16・22・26・28・35 | 600029 |

●小箱：1 入 ●JAN コード下 6 桁のみ表示 (4962660)

製品 No.

58X

58S

58T

58XW

501

5009

5007

510

503W

11

12

12T

13A

13B

13CA

13CB

13D

4951

4953

4960

4970

601

600

5008

70

70X

121