

ML-50-4C



仕様

極数 (P)	1~20
材質	P.V.C. (UL94V-0)
使用上の注意	①BYタイプ、Wタイプにはご使用になれません。②ML-50、ML-51共通部品です。

ML-50-4K



仕様

極数 (P)	1~20
材質	ファイバー
使用上の注意	①BYタイプ、Wタイプにはご使用になれません。②ML-50、ML-51共通部品です。

オプションパーツ
カバ-、記名板

端子台
スクリューレス

端子台

ヒューズホルダ-

表示灯

ツマミ

コンセント・コネクタ-

スイッチ

ターミナル・チップジャック


その他

中止品

発注型番 ▶ ML-50-4C-極数

ご注文例 ▶ ML-50-4C-2P (2Pでご注文の場合)

寸法図

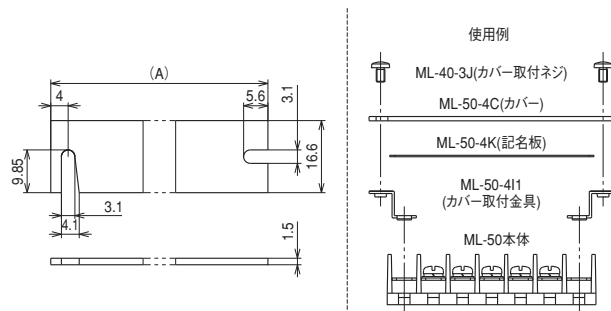


寸法表

極数	A	極数	A	極数	A
1	44.7	8	115.8	15	187.0
2	54.9	9	126.0	16	197.1
3	65.0	10	136.2	17	207.3
4	75.2	11	146.3	18	217.4
5	85.4	12	156.5	19	227.6
6	95.5	13	166.6	20	237.8
7	105.7	14	176.8	-	-

発注型番 ▶ ML-50-4K-極数

ご注文例 ▶ ML-50-4K-2P (2Pでご注文の場合)

寸法図

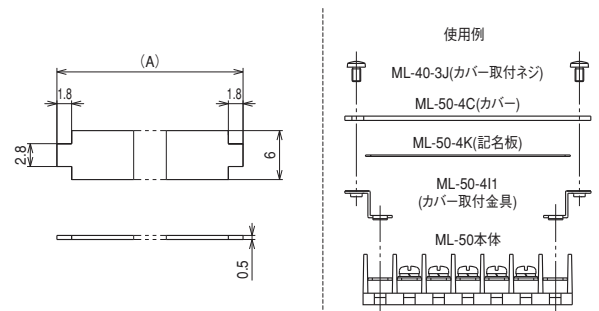

寸法表

極数	A	極数	A	極数	A
1	30.4	8	101.4	15	172.5
2	40.6	9	111.6	16	182.6
3	50.7	10	121.8	17	192.8
4	60.9	11	131.9	18	202.9
5	71.1	12	142.1	19	213.1
6	81.2	13	152.1	20	223.3
7	91.3	14	162.3	-	-

