


ML-900



仕様

定格	600V-60A
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上/耐電圧 AC3000V(1分間)
取得規格	UL規格(フィールドワイヤリング対応)・C-UL規格
極数(P)	2,3,4,5
主絶縁材	P.B.T.(UL94V-0)
端子ネジ	角座金付ネジ(M5×12)
本体色	B(黒)
取付方式	ネジ止め

ML-900-C

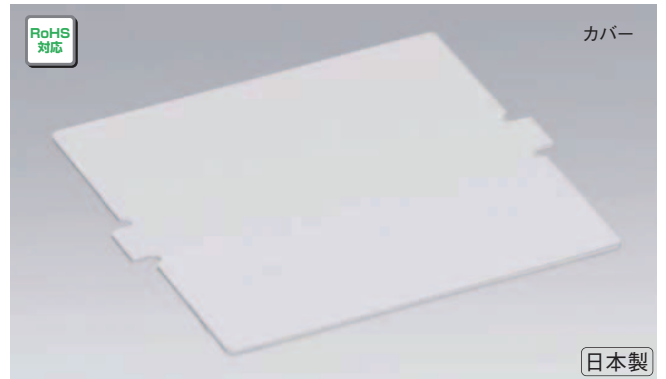

仕様

材質	ポリカーボネート(UL94V-0)
極数(P)	2,3,4,5
商品概要	①ML-900専用カバーです。

中継型端子台
2列型

端子台
スクリーンレス

端子台

ヒューズホルダー

表示灯

ツマミ

コンセント・コネクタ

スイッチ

ターミナル・チップジャック

その他

中止品

発注型番 ▶ ML-900-極数

ご注文例 ▶ ML-900-2P (2Pで注文の場合)

■ 寸法図

極数	A	B	C	極数	A	B	C	極数	A	B	C
1	-	-	-	3	66.5	55.5	47.5	5	96.5	85.5	77.5
2	51.5	40.5	32.5	4	81.5	70.5	62.5	-	-	-	-

発注型番 ▶ ML-900-C-極数

ご注文例 ▶ ML-900-C-2P (2Pで注文の場合)

■ 寸法図

極数	A	B
2	32.3	36.0
3	47.3	51.0
4	62.3	66.0
5	77.3	81.0

使用例

ML-900-C
(カバー)

+

ML-900-K
(記名板)

+

ML-900本体

↓

装着例

84P

ML-11-50F

50A、2P~20P