
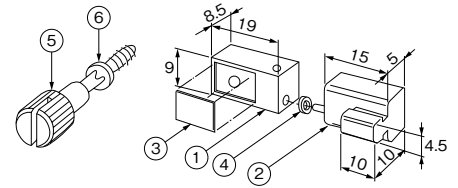


RKPSERIES ヒンジ

RoHS
対応品

販売単位
1式

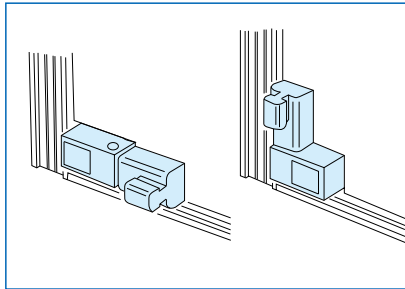

単位 mm

特徴

- ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリです。
- フロントパネルの開閉に用いるヒンジです。
- ローター側はフロントパネルに取り付けステーターをRKUシリーズのWフレームに取り付けます。
- ステーターの取り付け方によって左右開閉と上下開閉の2つの機能を果たすることができます。
- すなわち左右開閉型はステーターが上下に向い合い、上下開閉型は左右に向い合っていない必要があります。
- フロントパネルを固定するためのノブネジとEリングが各2ヶ付属されています。
- 左右開閉型において、右開き左開きの選択はステーターを左右どちらに取り付けるかにより決まります。
- 前後開閉型はフロントパネルが完全に開いた時におよそ水平がたもたれて止まるようになっています。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ステーター	2	亜鉛ダイキャスト	サテライト処理
2	ローター	2	亜鉛ダイキャスト・ステンレス鋼	サテライト処理・生地
3	カバー	2	ポリアセタール t1.0	「ブラック」
4	スペーサー	2	ポリアセタール	「乳白色」
5	パネルホルドネジ	2	黄銅	ニッケルクロムめっき
6	Eリング	2	鉄	亜鉛めっき

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	適合フロントパネル型番	適合ユニットケースシリーズ名	質量(kg)
標準	RKP-10AHG	RKP-□□BFP RKP-□□CFP	RMU	-

RKPSERIES リヤパネルA


RoHS
対応品

アルミ

販売単位
1枚



取付例

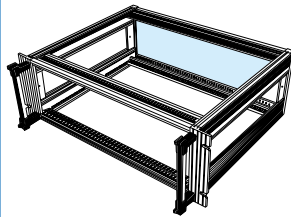

特徴

- ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリです。
- 後部における部品(I/Oコネクタ)等を取り付ける固定型リヤパネルです。
- 本パネルは平板形状ですので穴あけ加工が容易にできます。
- RMUシリーズの後面にM3ねじ(ケースに付属)で取り付けできます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
リヤパネルA	1	カラーアルミ板 t1.5	「リバイブルー」8.1G6.6/1.2


付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ユニットケース型番	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
標準	RKP-10ARP	405.8	88.0	1.5	RMU-10□□	0.14
	RKP-13ARP		121.6		RMU-13□□	0.20
	RKP-15ARP		138.0		RMU-15□□	0.23
	RKP-17ARP		166.0		RMU-17□□	0.27
	RKP-20ARP		188.0		RMU-20□□	0.31
	RKP-22ARP		210.5		RMU-22□□	0.35
	RKP-25ARP		238.0		RMU-25□□	0.39
	RKP-30ARP		288.0		RMU-30□□	0.47
	RKP-35ARP		338.0		RMU-35□□	0.56
RKP-40ARP	388.0	RMU-40□□	0.64			

外観寸法図

単位 mm

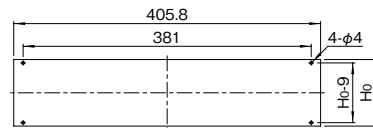


RKPSERIES トップカバー


RoHS
対応品

アルミ

販売単位
1枚

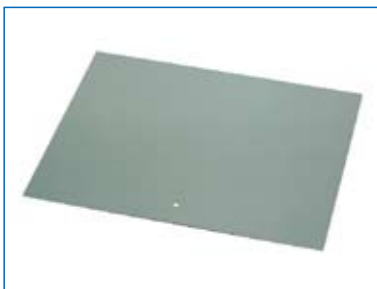

取付例

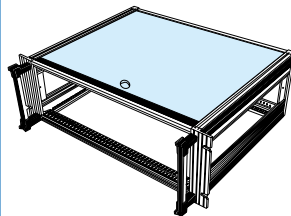

特徴

- ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリです。
- ダストカバーの役目を含む内部保護の目的も持ち、デスクトップとしての使い方もできるようにしています。
- 上板ホルダー(ケース付属品)を併用してRMUシリーズのWフレームにはめこみます。
- 本カバーは平板形状ですので穴加工が容易におこなえます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
トップカバー	1	カラーアルミ板 t1.5	「リバイブルー」8.1G6.6/1.2

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ユニットケース型番	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
標準	RKP-35TOP	406	1.5	328.8	RMU-□□35	0.54
	430.4			RMU-□□45	0.70	

外観寸法図

単位 mm

