

回転ステージ(クロスローラベアリングタイプステンレス仕様)φ60:BS43シリーズ

BS43-60



RoHS


■粗動360°回転と微動(マイクロメータヘッド)が可能な、クロスローラベアリングを用いたステージです。ステンレス仕様となっており、材質面で剛性が向上しております。

外形寸法図

SURUGA SEIKI

CADデータ
3D・2D


BS43-60

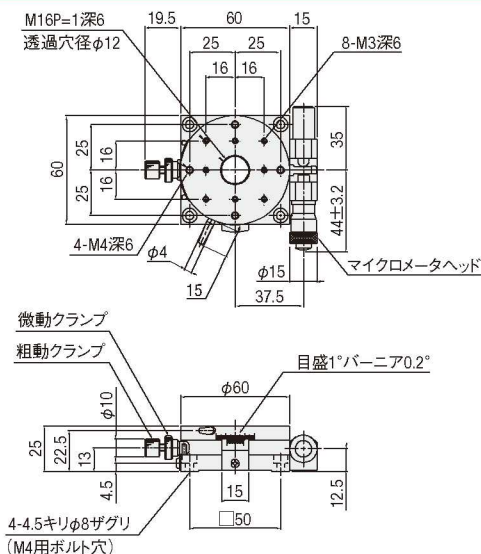

回転ステージの使用法

当社の回転ステージは、粗く位置決め後、微細な位置決めを行うことが可能です。

- ①目的の角度へ送りつまみで粗調整
- ②微動クランプを締め、固定する
- ③目的の角度へマイクロメータで微調整
- ④粗動クランプを締め、固定する

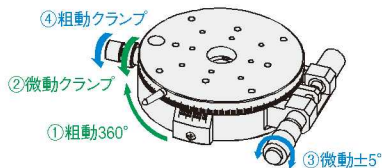

3
数日
目発送

SPEC

型式	BS43-60	
(勝手違い)	BS43-60R	
ステージ面サイズ	φ60mm	
移動量	粗動360° 微動±5°	
バーニア最小読取	バーニア目盛0.2°	
マイクロメータ最小読取	≒55"/目盛	
ガイド	クロスローラベアリング	
耐荷重	5.0kgf【49.0N】	
許容モーメント荷重	5.0N・m	
モーメント剛性	0.15"/N・cm	
平行度	50μm	
偏芯量	50μm	
面プレ量	20μm	
自重	0.58kg	
主材質-表面処理	ステンレス	
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M4-8 4本	
価格	1台	¥108,000
	2~6台	¥90,000
	7台~	¥89,000

手動
回転

X

XY

Z

水平面Z

XZ

水平面XZ

XYZ

水平面XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

アクセサリ

すり合わせ

クロスローラ

φ 24

φ 38

φ 60

φ 85

φ 100

φ 110

2

174