




シャープカットフィルタ(紫外): S76-WG

納期
問合せ
ください



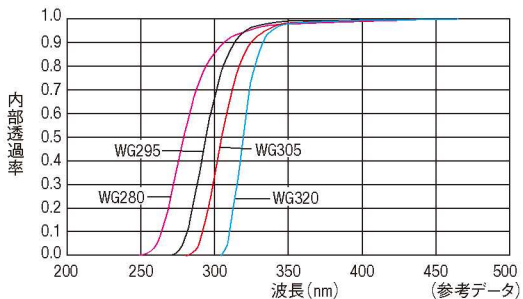


SPEC					
型式	厚み (mm)	厚み公差 (mm)	外形 (mm)	外形公差 (mm)	価格
S76-WG280	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	¥6,800
S76-WG295	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-WG305	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-WG320	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	

注意 透過率: 左のグラフ(内部透過率)に約8%の表裏面による反射ロスが加わります。

シャープカットフィルタ(可視): S76-GG/OG/RG


納期
問合せ
ください

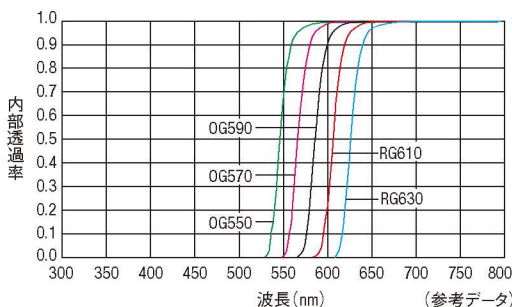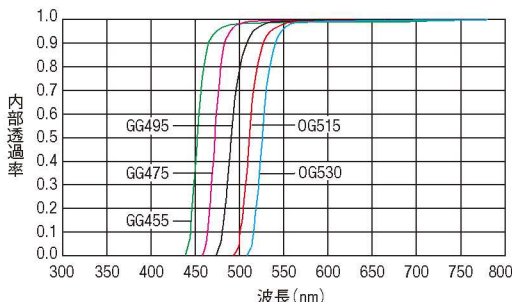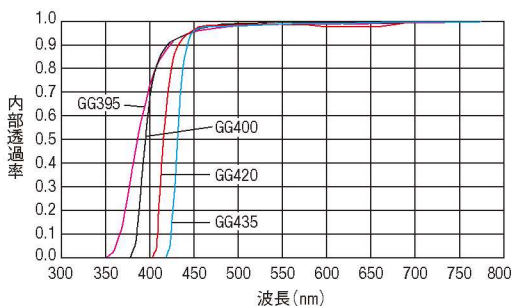

SPEC					
型式	厚み (mm)	厚み公差 (mm)	外形 (mm)	外形公差 (mm)	価格
S76-GG395	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	¥6,800
S76-GG400	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-GG420	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-GG435	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-GG455	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-GG475	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-GG495	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-OG515	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-OG530	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-OG550	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-OG570	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-OG590	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-RG610	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-RG630	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	

注意 透過率: 左のグラフ(内部透過率)に約8%の表裏面による反射ロスが加わります。


ホルダチョイス

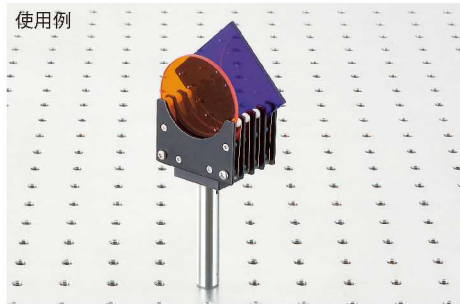

板バネ式フィルタホルダ P.3-106

シャープカットフィルタ(赤外): S76-RG

納期
問合せ
ください

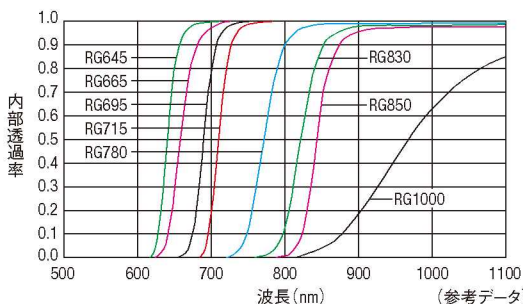

SPEC					
型式	厚み (mm)	厚み公差 (mm)	外形 (mm)	外形公差 (mm)	価格
S76-RG645	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	¥6,800
S76-RG665	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-RG695	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-RG715	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	¥7,000
S76-RG780	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-RG830	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	
S76-RG850	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	¥7,500
S76-RG1000	2	±0.2	50×50	+0, -0.2	¥6,600

注意 透過率: 左のグラフ(内部透過率)に約8%の表裏面による反射ロスが加わります。

光学素子

ガイドランス

ミラー

レンズ

偏光素子

ビームスプリッタ

プリズム

基板

ダイクロイック

フィルタ

ピンホール