


下方押え型トグルクランプ (水平ハンドル式)

Toggle Clamp (Horizontal Handle type)



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TDKS38F	フランジ	380	2,070

最大支持力 2.8kN
 クランプアーム移動角度 90°
 ハンドル操作角度 90°

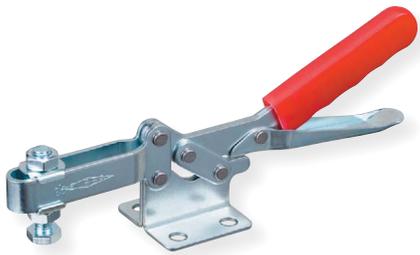


品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TDKL38F	フランジ	560	2,760

最大支持力 3.0kN
 クランプアーム移動角度 80°
 ハンドル操作角度 85°



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TDA43F	フランジ	500	2,830

最大支持力 2.8kN
 クランプアーム移動角度 90°
 ハンドル操作角度 72°

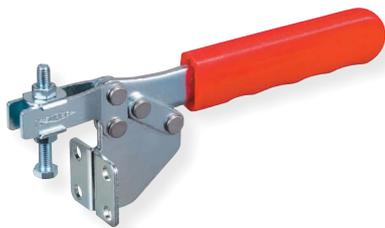

品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TDCS38F	フランジ	245	1,750

最大支持力 2.5kN
 クランプアーム移動角度 72°
 ハンドル操作角度 72°

