

## オーダースクリー羽根

## ■型式例


**SUS304** - t **6** - φ **240** - P **200** - φ **76.3** - L **1500** - **R**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①材質 材料の名称を記入ください。 ⑤内径 D1(φ)  
 ②板厚 T(mm) ⑥羽根長さ L(mm)  
 ③外径 D2(φ) ⑦巻き方向 R:右巻き L:左巻き  
 ④ピッチ P(mm)

## オーダースクリー羽根

- ・材質はB型がSS400相当品・高張力鋼、STB型がSUS304・SUS316・SUS316L・SUS310Sで製作いたします。
- ・羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。

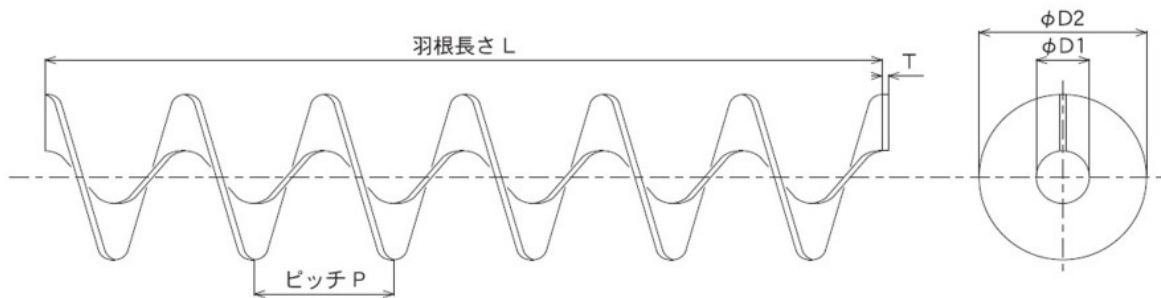

注) 上記型式にて製作の可否などを事前にお問合せください。  
 スクリュー羽根は衝撃などにより寸法が弊社寸法検査時と変わることがあります。

## オーダー軸・シャフト付スクリー羽根

- ・オーダー軸・シャフト付スクリー羽根については、搬送物の詳細と詳細寸法を明記した製作図面を必ず添付いただいた上でお問合せください。

## 搬送物

名称				かさ 嵩比重			
粒度				温度	℃		
水分		付着性	有・無	摩耗証	有・無	圧着性	有・無
搬送量	m <sup>3</sup> /h			ton/h			

## 各部名称

