
 


■曲尺 角厚 シルバー 併用目盛

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	角部 形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝	短枝	長枝	短枝	長枝	短枝	長枝	短枝				
10011	50cm / 1尺5寸 併用目盛 日本一	2,850 (2,993)	V	角厚	50cm	—	25cm	—	R5	—	7.5寸	—	520×15×1.4 (260)	91g	4	960910100114
10012	50cm / 1尺6寸 併用目盛 日本一	2,850 (2,993)	V	角厚	50cm	—	25cm	—	R6	—	8寸	—	520×15×1.4 (260)	91g	4	960910100121
10027	30cm / 1尺 併用目盛	2,650 (2,783)	V	角厚	30cm	—	15cm	—	1R	—	5寸	—	320×15×1.4 (160)	60g	4	960910100275
10555	1尺5寸 / 50cm 併用目盛 鶴亀	2,850 (2,993)	V	角厚	R5	—	7.5寸	—	50cm	—	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g	4	960910105553
10556	1尺6寸 / 50cm 併用目盛 鶴亀	2,850 (2,993)	V	角厚	R6	—	8寸	—	50cm	—	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g	4	960910105560
10028	1尺 / 30cm 併用目盛	2,650 (2,783)	V	角厚	1R	—	5寸	—	30cm	—	15cm	—	320×15×1.4 (160)	60g	4	960910100282

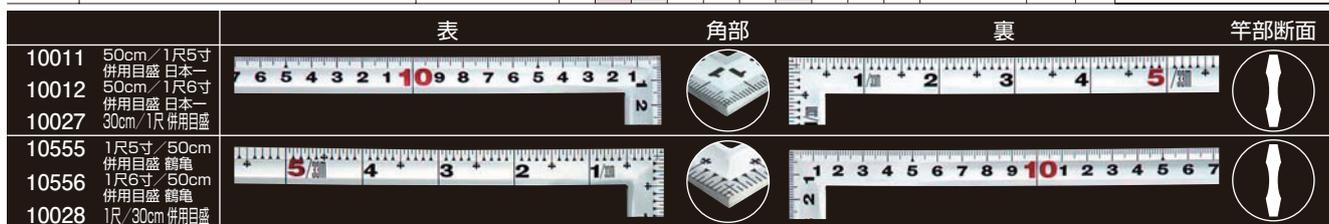

特長 ●1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。




仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス

■曲尺 角厚 シルバー 左きき用

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	角部 形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝	短枝	長枝	短枝	長枝	短枝	長枝	短枝				
10677	50cm 裏面角目 日本一 左きき用	2,850 (2,993)	V	角厚	50cm	—	25cm	—	角目	丸目	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g	4	960910106772
10650	1尺5寸 裏面角目 鶴亀 左きき用	2,850 (2,993)	V	角厚	R5	—	7.5寸	—	角目	吉凶 ホソ	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	86g	4	960910106505
10669	1尺6寸 裏面角目 鶴亀 左きき用	2,850 (2,993)	V	角厚	R6	—	8寸	—	角目	吉凶 ホソ	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	91g	4	960910106697

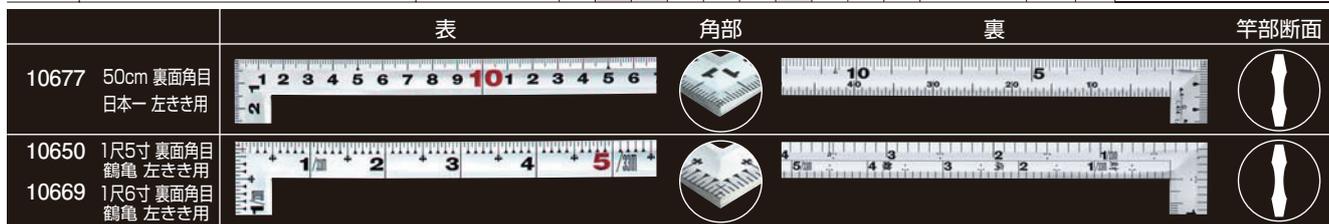

特長 ●左ききの方にお使いいただける目盛パターンです。




仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス

■曲尺 角厚 シルバー 重宝

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	角部 形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝	短枝	長枝	短枝	長枝	短枝	長枝	短枝				
10373	50cm 裏面角目 JIS	2,850 (2,993)	V	角厚	50cm	45cm	25cm	20cm	角目	丸目 ホソ	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g	4	960910103733
10370	50cm 表裏同目 JIS	2,850 (2,993)	V	角厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	ホソ	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g	4	960910103702
10371	1尺5寸 裏面角目	2,850 (2,993)	V	角厚	R5	1R	7.5寸	7寸	角目	吉凶 ホソ	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	86g	4	960910103719
10372	1尺6寸 裏面角目	2,850 (2,993)	V	角厚	R6	1R	8寸	7寸	角目	吉凶 ホソ	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	91g	4	960910103726

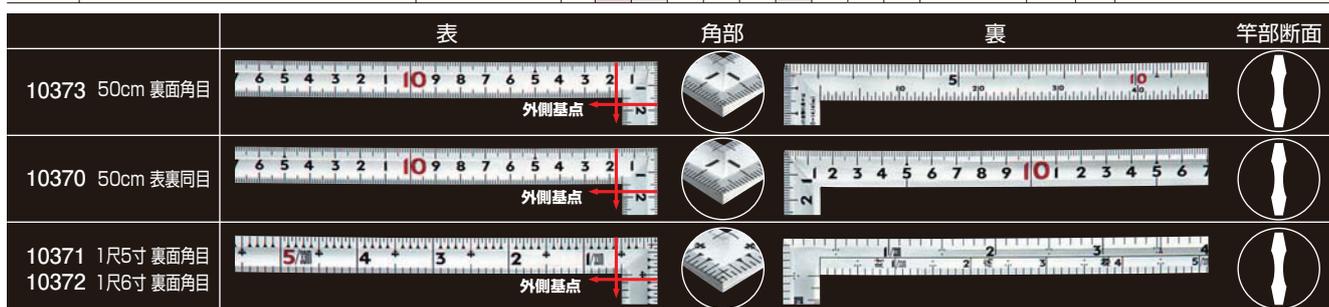

特長 ●外側基点の内目盛が付いています。



仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス

曲尺

直尺

アルミ製

樹脂製

プラスチック

ステンレス

コンベックス

測量用品

はかり

レベル

レーザー!

墨つけ

丸ノコ

ガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット