

■レーザーロボ Neo BRIGHT

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	入数	JANコード
77355	Neo 21P BRIGHT 縦・横・天墨・地墨	55,000 (57,750)		1	4 960910 773554
77606	Neo 21P BRIGHT 受光器・三脚セット 	78,000 (81,900)		1	4 960910 776067
77354	Neo 21 BRIGHT 縦・横・地墨	47,000 (49,350)		1	4 960910 773547
77605	Neo 21 BRIGHT 受光器・三脚セット 	70,000 (73,500)		1	4 960910 776050
77389	Neo 11P BRIGHT 縦・天墨・地墨	40,000 (42,000)		1	4 960910 773899
77388	Neo 01 BRIGHT 横	30,000 (31,500)		1	4 960910 773882

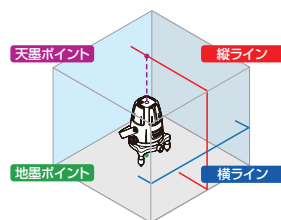
付属品 (Neo BRIGHTシリーズ共通)



受光器・三脚セット内容



77355

Neo 21P BRIGHT
縦・横・天墨・地墨

特長

- Neo 21P BRIGHT
- 天墨ポイントが照射でき作業能率アップ

上面パネル
(照射ライン切替スイッチ)

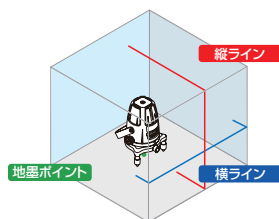
- ①横
- ②正面縦横+地墨
フル照射(長押し)
- ③縦+地墨+天墨



光る気泡管



77354

Neo 21 BRIGHT
縦・横・地墨

特長

- Neo 21 BRIGHT
- 回転微調整機能付で基準線合わせがスピーディー

上面パネル
(照射ライン切替スイッチ)

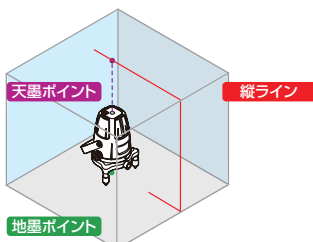
- ①横
- ②正面縦横+地墨
- ③縦+地墨



光る気泡管



77389

Neo 11P BRIGHT
縦・天墨・地墨

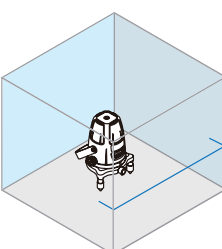
特長

- Neo 21 BRIGHT
- 天墨ポイントが照射でき作業能率アップ

光る気泡管



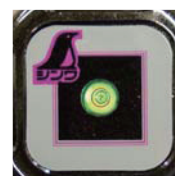
77388

Neo 01 BRIGHT
横

特長

- Neo 01 BRIGHT
- 横ライン専用タイプ

光る気泡管



曲尺

直尺

アルミ製
直尺樹脂製・
竹製直尺スヤ止地
フロトラタイノブス・
マイクロメーターコベックス・
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器墨つけ・
基準出し
レベル丸ノコ
ガイド定規建築用
工具工場用
工具砂時計・
温度計・
湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット