


## 大型点検鏡

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	伸縮サイズ	製品質量	入数	JANコード
75796	C-1 1.2m 楕円型80×120mm	5,000 (5,250)		0.5~1.2m	500g	1	4 960910 757967
75797	C-2 2.5m 楕円型120×150mm	6,000 (6,300)		0.95~2.5m	750g	4	4 960910 757974

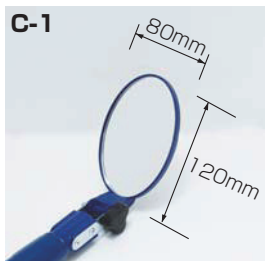

75796  
C-1 1.2m  
楕円型80×120mm



75797  
C-2 2.5m  
楕円型120×150mm



締めやすいツマミネジで  
ミラー位置を簡単に固定出来ます。

### 特長

- 軽い割れないアクリル樹脂製ミラーです。
- 握りやすいエラストマー樹脂グリップを採用しました。
- 3段伸縮でコンパクトに収納できます。

### 用途



車体下の点検に



天井裏の点検に



機械の点検に



 
下水管の点検に

### 仕様

材質	本体：アルミ、鉄、ABS樹脂 ナイロン樹脂、エラストマー樹脂 鏡：アクリル樹脂
----	---

## チャックハンドル

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	ハンドルの長さ (mm)	先端径 (mm)	製品質量	入数	JANコード
78582	A 3mm	200 (210)		60mm	6mm	17g	10	4 960910 785823
78596	A-2 3mm	200 (210)		32mm	6mm	18g	10	4 960910 785960
78584	B 5mm	240 (252)		65mm	4mm	36g	10	4 960910 785847
78587	C 6.5mm	240 (252)		75mm	5.5mm	46g	10	4 960910 785878
78590	D 10mm	240 (252)		90mm	6.5mm	62g	10	4 960910 785908
78593	E 13mm	280 (294)		110mm	8mm	83g	10	4 960910 785939



### 特長

- 豊富なタイプから機種に合わせて選べます。

### 用途

- 電気ドリルのチャックの開閉に。

	A	A-2	B	C	D	E
ドリル チャック サイズ	ホビー用 3mm	0~3/16 inch	0~1/4 inch 5mm	0~3/8 inch 6.5mm	0~1/2 inch 10mm	0~1/2 inch 13mm



電気ドリルを使用する  
際は、必ずドリルチャックに合ったチャックハンドルを選び、確実に締め付けてからお使いください。

曲尺

直尺

アルミ製  
直尺

樹脂製・  
竹製直尺

スヤ止型  
プロトラクター

ノギス・  
マシナリヤ

コンベックス  
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー！  
光学機器

墨付け・  
基準出しツール

丸ノコ  
ガイド定規

建築用  
工具

工場用  
工具

砂時計  
湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット

マグネット

マグネット