

# シーリングプレート

## PMT MTプレート



- 本製品は配管貫通部の化粧プレートです。
- アルミに焼付塗装したアイボリー・ホワイト・グレーの三色があります。
- ハサミでカットできます、折り曲げても使えます。

▲ 貼り付ける箇所の汚れや水気を取り除いてから施工してください。

色/材質	アルミニウム			ステンレス (S)
	アイボリー	ホワイト	グレー	
型番	AL-PMT□I	AL-PMT□W	AL-PMT□G	S-PMT□



### 型番表記例

**AL-PMT16 VP G** (VP16グレーの場合)


↓ 材質      ↓ 管径      ↓ 色  
↓ 管種 (GPの場合は省略)

型番	規格	適合管径	内径	外径	アルミ入数	ステンレス入数	納期確認			
							AL I	AL W	AL G	S
PMT10	GP10	17.3	18	59	100	100				
PMT13VP	VP13	18.0	19	59	100	100				
PMT15	GP15	21.7	22	61	100	50				
PMT16VP	VP16	22.0	23	61	100	50				
PMT20	GP20 (VP20)	27.2	28	77	100	50				
PMT25VP	VP25	32.0	33	84.5	100	50				
PMT25	GP25	34.0	34.5	84.5	100	50				
PMT30VP	VP30	38.0	39	90	100	50				
PMT32	GP32	42.7	43	90	100	50				
PMT40	GP40 (VP40)	48.6	49	99	100	50				
PMT50	GP50 (VP50)	60.5	61	115	100	25				
PMT65	GP65 (VP65)	76.3	77	141	50	25				
PMT80	GP80 (VP75)	89.1	90	150	50	25				
PMT100	GP100 (VP100)	114.3	115	175	50	25				
PMT125	GP125 (VP125)	140.0	141	201	50	25				
PMT150	GP150 (VP150)	165.2	167	227	50	25				

## OMK おめかしキャップ

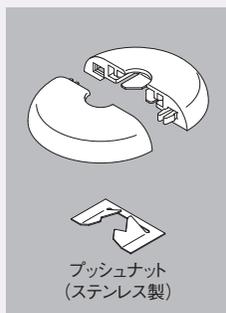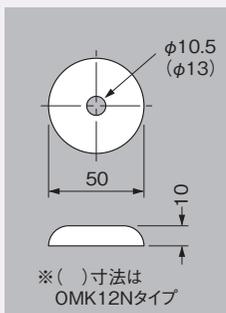

- 本製品は吊ボルト貫通部の化粧プレートです。
- ネグロス電工株式会社製です。
- 他の寸法もございます。
- 入数の( )内数字は小袋入数になります。

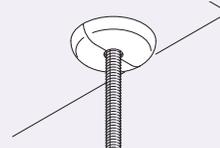

型番	適合ネジ径	色	入数	納期確認
OMK9N	W3/8	クリーム	200 (20)	
OMK12N	W1/2		200 (20)	
OMK9N-W	W3/8	ホワイト	200 (20)	
OMK12N-W	W1/2		200 (20)	

スリッパ  
吊バンド  
立バンド  
空調整角蓋  
吊下げ金具  
クランプ  
チャック  
U字金具  
サドルバンド  
樹脂バンド  
床バンド  
ヘルメット  
ローバンド  
防振シート  
消火設備  
ホッパー  
ボールジョイント  
ファンカー  
インサート  
スリッパ  
バラスト材  
規格標準