



# มือจับต้านเชื้อขนาดใหญ่

## LARGE-SIZED ANTIBACTERIAL PULLS


PAT. PEND.

### ลักษณะเด่น Feature

- มีการใส่ไอออนที่ได้จากโลหะซึ่งมีผลต้านเชื้อโรคสูงในซีโอไลต์สังเคราะห์ซึ่งเลือกสรรมาอย่างดี (อะลูมิโนซิลิเกต) และใช้สารต้านเชื้อโรคประเภทนินทรีย์ที่ต่ำกว่าสารอินทรีย์เพื่อความปลอดภัย ความทนทานและทนความร้อน
- การผสมสารต้านเชื้อโรค 5% ทำให้ควบคุมการแพร่เชื้อเอชเชอริเชียโคลิ สแตฟิโลค็อกคัสออเรียส และเชื้อรา ฯลฯ ได้ถึง 99%
- มีการใช้สารต้านเชื้อโรคประเภทนินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์เพื่อรักษาประสิทธิภาพการต้านเชื้อโรคกึ่งถาวร
- ใช้พลาสติกพอลิโพรพิลีนที่น้ำหนักเบา ทนความร้อนและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
- เลือกได้ 2 ประเภทระหว่างติดตั้งสองด้าน (AP-44-W) กับติดตั้งด้านเดียว (AP-44-S)
- มีระยะห่างในการติดตั้ง 425mm และสามารถติดตั้งเปลี่ยนกับมือจับโลหะขนาดใหญ่อื่นๆ ได้
- ทำการติดตั้งได้ง่ายเมื่อเทียบกับประเภทติดตั้งสองด้านที่มีอยู่แล้ว
- Specially selected synthetic zeolite (aluminosilicate) is treated with highly antibacterial metal ions, for a non-organic antibacterial agent superior to organic agents in safety, durability, and heat resistance.
- Contains 5% antibacterial agent for 99% reduction of coli bacteria, Staphylococcus aureus, mold, and other bacteria.
- Keeps a semi-permanent antibacterial effect and uses a safe, non-organic antibacterial agent.
- Uses lightweight polypropylene resin with excellent heat and chemical resistance.
- Choose from two types of both-side securing (AP-44-W) and one-side securing (AP-44-S).
- Can be replaced with other large-sized metallic handles if installation pitch is 425mm.




- ข้อมูล** • วัสดุ:
- จำเพาะ** มือจับ: พอลิโพรพิลีนผสมสารต้านเชื้อโรค (PP)  
 ขารอง: แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติง (C3602BD)
- การจัดการผิวหน้า:  
 ขารอง: ซุปเชอร์โลทโครเมียม (MBCr)
  - สีมาตรฐาน: สีงาช้าง/สีดำ
  - แรงที่ใช้: 980N
  - อุณหภูมิความร้อนที่ทำให้ผิดรูป: 120°C
  - ที่แนบมา: สกรูสำหรับยึดติด M6×80/90 (AP-44-W)
- การใช้งาน** • อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการแพทย์/ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน/อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์/วัสดุตกแต่งภายในอาคาร
- กรุณาใช้งานภายในอาคาร
  - กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนใช้สารป้องกันกาคลายตัวและสารละลายอื่นๆ

- Specifications**
- Material: Handle: Antibacterial agent kneading, polypropylene (PP). Bracket: Free cutting brass bar (C3602BD)
  - Finish: Bracket: Satellite chrome plating (MBCr)
  - Standard color: Ivory and black
  - Working load: 980N
  - Heatdeflection temperature: 120°C
  - Accessories: Screws M6 X 80/90[AP-44-W]
- Specific-use**
- Medical equipment, home appliances, car and building interior
  - Indoor use.
  - Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

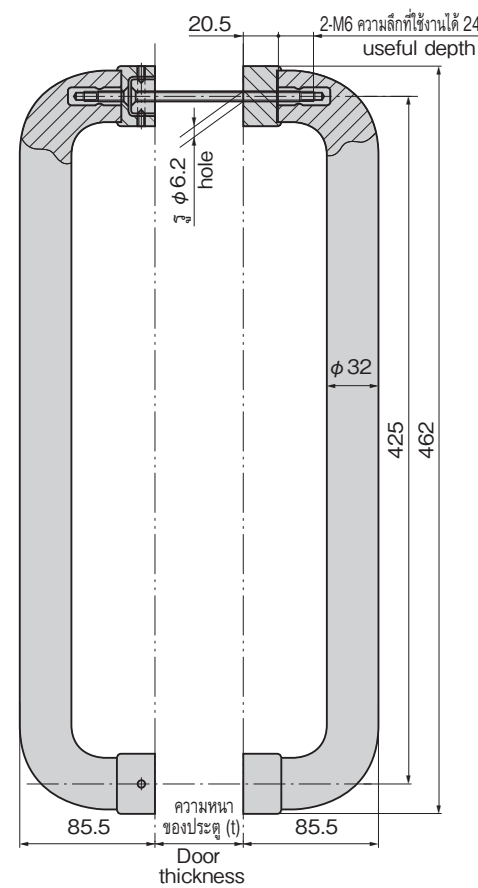

### AP-44-W

สีมาตรฐาน (สีงาช้าง)  
Standard color (Ivory)

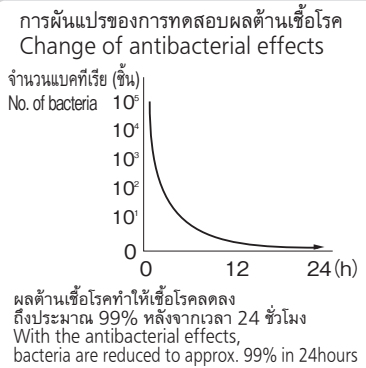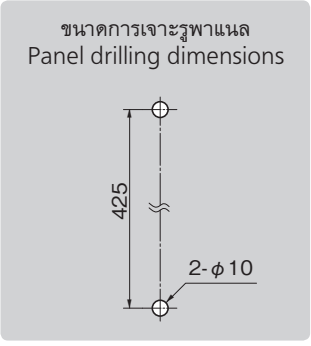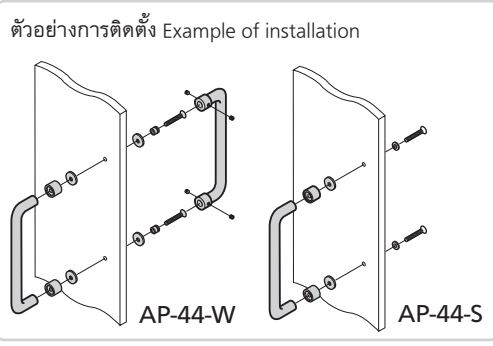

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD		มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัสCode	
		สีงาช้าง Ivory	สีดำ Black		สีงาช้าง Ivory	สีดำ Black
AP-44-W		2D/3D	2D/3D	1,430	01927	03307
AP-44-S		2D/3D	2D/3D	710	01926	03308

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ความหนาของประตู (t) Door thickness	ชนิดแบบฝังจมที่ใช้ Applied flat-head screw
30	M6×80
40	M6×90

มือจับ  
ลูกบิด/อุปกรณ์เสริม

CREMONA

ตัวยึด  
โรลเลอร์

มือจับปิดหมึก  
แผ่นแบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง  
ปิดสนิท

แบบหมุน  
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ  
แบบเรียบ

มือจับ  
ป๊อป

มือจับ  
ยก

มือจับสำหรับ  
การปรับระดับ

ระบบ  
สลัก

ระบบ  
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ  
ตะขอ

มือจับ  
แบบเลื่อนได้

มือจับ  
แบบ L

มือจับ  
แบบ T

แบบกลม  
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

PULLS

มือจับ  
ลูกบิด

ชั้นวางสำหรับยึด  
ก้านเส้า

ข้อต่อ  
เชื่อมต่อ

ลวด

TAKIGEN  
เล่มที่ 24  
559