

# มือจับแบบเหลี่ยมหมายเลข 7

## SQUARE-SHAPED PULLS



**AP-173**  
ทำจากพลาสติก

**A-173**  
ทำจากซิงค์อัลลอย

### ลักษณะเด่น Feature

[AP-173]

- เหมาะที่สุดสำหรับประตูที่ต้องทนเกลือและทนต่อความเป็นจนวน
- Suitable for doors that require saltwater-resistance and insulation.

[A-173]

- ชูบโครเมียมด้วยการชุบโครเมียมแบบไมโครพอร์รัสที่ทนทานต่อความกัดกร่อนได้ดี
- Excellent corrosion-resistant micro-porous chrome plating.

[AP-173]

- ข้อมูล
- วัสดุ: พลาสติก ABS
- จำเพาะ
- สีมาตรฐาน: สีดำ/สีเทา/สีงาช้าง
  - สีสิ่งทำพิเศษ: สีน้ำตาล/สีน้ำเงิน/สีแดง/สีเหลือง
  - อุปกรณ์ที่แนบมา: น็อตเกลียวปлой

การใช้งาน

- แผงจ่ายไฟ/อุปกรณ์สื่อสาร/ประตูตู้เย็น

[A-173]

- ข้อมูล
- วัสดุ: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
- จำเพาะ
- การจัดการผิวหน้า: ชูบโครเมียม (MZCr)
- การใช้งาน
- ประตูอุปกรณ์สื่อสารและตู้เย็นขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก

- หมายเหตุ
- รับผิดชอบการผลิตทำสีแบบบรอนด้วยเช่นกัน (A-173)
  - กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนใช้สารป้องกันการกัดกร่อนตัวและสารละลายอื่นๆ (AP-173)
  - กรุณาใช้งานในอุณหภูมิปกติ (AP-173)

[AP-173]

- Specifications
- Material: ABS resin
  - Standard color: Black, gray, ivory
  - Custom color: brown, blue, red and yellow
  - Accessories: Tapping screws


Specific-use

- Doors for power / distribution board, communication equipment and refrigerator

[A-173]

- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
  - Finish: Chrome plating (MZCr)
- Specific-use
- Large to small-sized doors for refrigerator and communication equipment

- Remarks
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (AP-173)
  - Use the products in normal temperatures. (AP-173)

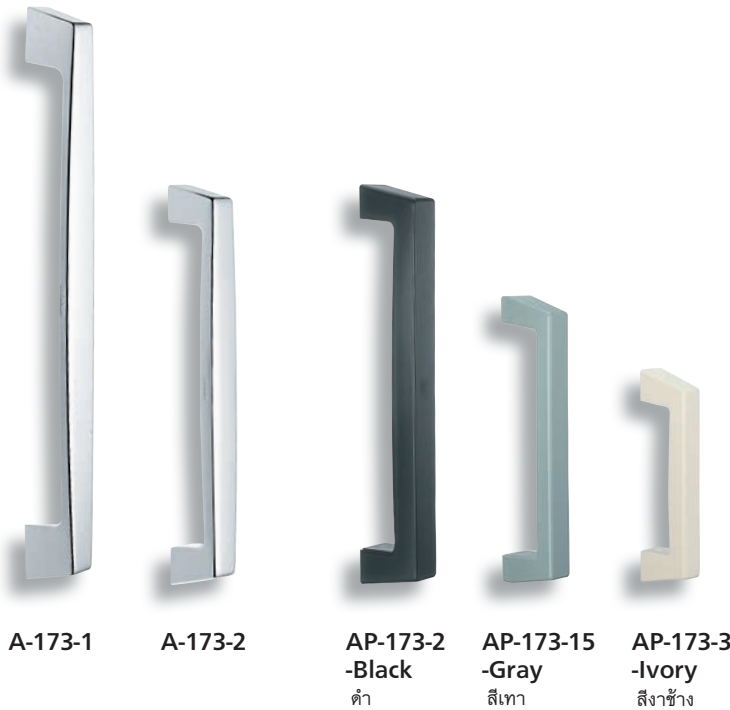


A-173-1

A-173-2

AP-173-2-Black

AP-173-15-Gray

AP-173-3-Ivory

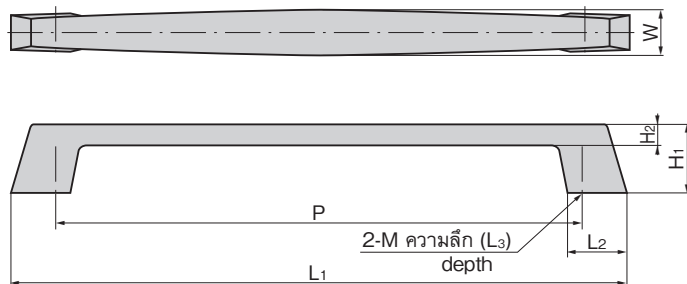

■ AP-173 วิธีสั่งซื้อ Order format

AP-173- [ ] - [ ]

2 15 ขนาด ระบุสี Specifying color

3 Size

### [ทำจากพลาสติก] Plastic-made

เลขที่สินค้า Product No.	L1	L2	(L3)	W	H1	H2	P	M	น็อตที่แนบมา Screw	แรงที่ใช้ N Working load	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass
AP-173-2	218	19	20	20	42	18	192	M6สำหรับน็อตเกลียวปлой tapping screw hole	M6X19ทำเกลียว tapping	245	50
AP-173-15	167	16	11	16	44	12.5	150	M4		147	35
AP-173-3	125	18.5	13	16	40	15	100	M5สำหรับน็อตเกลียวปлой tapping screw hole	M5X12ทำเกลียว tapping	196	25

### [ทำจากซิงค์อัลลอย] Zinc alloy-made

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	L1	L2	(L3)	W	H1	H2	P	M	แรงที่ใช้ N Working load	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
A-173-1	●	2D/3D	354	35	14	25	40	12	302			700	00377
A-173-25		2D/3D	289	28	14	22	40	12	250			570	01260
A-173-2	●	2D/3D	218	21	10	20	34	13	192	M6	392	340	00378
A-173-15		2D/3D	175	21	10	17	34	10.5	150			240	01259
A-173-3		2D/3D	125	21	10	15	34	10	100			150	00379

(คำเตือน) ขนาด P แสดงถึงลึกลงส่วนดัดแปลงรูติดตั้ง

Note: The P dimension shows the installation hole drilling dimension.

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

### [ทำจากพลาสติก] Plastic-made

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	รหัส Code
AP-173-2-Black	●	3D	00380
AP-173-2-Gray	●	3D	00381
AP-173-2-Ivory	●	3D	00382
AP-173-15-Black	●	3D	01261
AP-173-15-Gray	●	3D	01262
AP-173-15-Ivory	●	3D	01263
AP-173-3-Black	●	3D	00387
AP-173-3-Gray	●	3D	00388
AP-173-3-Ivory	●	3D	00389

มือจับ ลูกบิด/อุปกรณ์เสริม



A

ครีมอน

ตัวยึด โรลเลอร์

มือจับปิดผนึก แพนแบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง ปิดสนิท

แบบหมุน ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ แบบเรียบ

มือจับ ป๊อป

มือจับ ยก

มือจับสำหรับ การปรับระดับ

ระบบ สลัก

ระบบ เชี่ยว

เชื่อมต่อ

แบบ ตะขอ

มือจับ แบบล็อกได้

มือจับ แบบ L

มือจับ แบบ T

แบบกลม ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ ลูกบิด

ชั้นวางสำหรับยึด ก้านเส้า

ข้อต่อ เชื่อมต่อ

ลวด