



A

ครีมออน

ตัวยึด
โรลเลอร์

มือจับปิดผนึก
แผ่นแบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง
บิตสนิท

แบบหมุน
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ
แบบเรียบ

มือจับ
ป๊อป

มือจับ
ยก

มือจับสำหรับ
การรับระดับ

ระบบ
สลัก

ระบบ
เซียว

เชื่อมต่อ

แบบ
ตะขอ

มือจับ
แบบล็อกได้

มือจับ
แบบ L

มือจับ
แบบ T

แบบกลม
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ
PULLS

ลูกบิด

ชิ้นส่วนสำหรับยึด
กำแพง

ข้อต่อ
เชื่อมต่อ

ลวด

A-1380, A-12 มือจับ/มือจับสำหรับดึง

มือจับพร้อมสลัก PULLS WITH SICKLES



 
A-1380




กุญแจ No.TAK60
Key



กุญแจ No.0200
Key



No.TAK60

 

No.0200

PAT.PEND.



A-1380
ทำจากสแตนเลส

ลักษณะเด่น Feature



- ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม (A-1380-TAK60)
- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
- ติดตั้งล็อคหัวกุญแจ C-34 ที่มีมือจับสำหรับดึง
- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-1380-TAK60)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Pull is equipped with the cylinder lock C-34.
- For both left-hand and right-hand use.

- ข้อมูลจำเพาะ
- วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)
 - การจัดการผิวหน้า: ทำผิวด้านแบบชิ้นเส้นแฮร์ไลน์
 - หมายเลขกุญแจ: TAK60/0200
 - อุปกรณ์ที่แนบมา: น็อตตัวเมียสำหรับติดตั้ง (M4)/แหวนรองแบบเรียบ/แหวนสปริง/กุญแจ 2 ดอก

- การใช้งาน
- รถยนต์/ประตูเลื่อนของอุปกรณ์ขนาดใหญ่
 - กำหนดส่งมอบ: สินค้ามาตรฐาน...กรุณาติดต่อสอบถามถึงกำหนดส่งมอบ
 - หมายเหตุ: วัสดุผลิตกุญแจต่างกัน, ไม่มีกุญแจด้วยเช่นกัน กรุณาติดต่อสอบถาม

- Specifications
- Material: Stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Hairline finish
 - Key No.: TAK60, 0200
 - Accessories: Installation nut (M4), Plain washer, Spring washer, Two keys
- Specific use
- Sliding doors for vehicles and large equipment

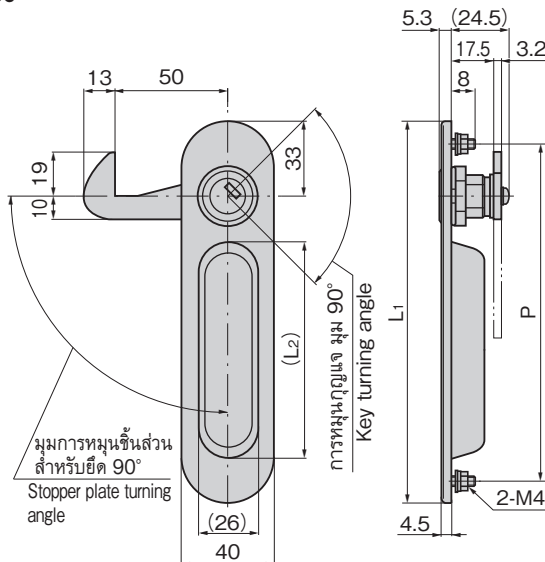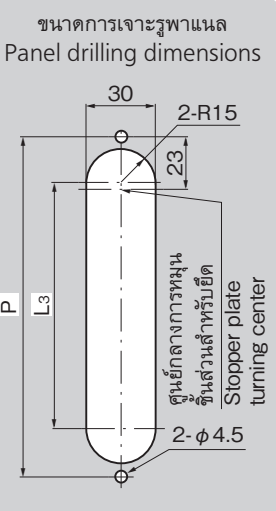




เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	หมายเลขกุญแจ Key No.	L1	(L2)	L3	P	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
A-1380-1-1-TAK60			TAK60	200	127	138	180	140	04297
A-1380-1-1		2D	0200						01919
A-1380-2-1-TAK60			TAK60	170	97	108	150	127	04298
A-1380-2-1			0200						01921

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

มือจับรูปท้องเรือ SHIP BOTTOM-SHAPED PULLS



 A-12

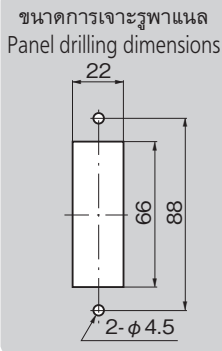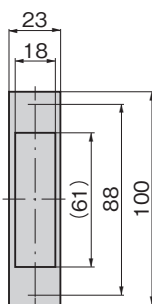

A-12
ทำจากสังกะสีอัลลอย

ลักษณะเด่น Feature

- ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายจึงเข้ากับอุปกรณ์หลากหลายประเภท
- Simple design matching various equipment.

- ข้อมูลจำเพาะ
- มวลผลิตภัณฑ์: 35g
 - วัสดุ: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
 - การจัดการผิวหน้า: ชุบโครเมียม (MZCr)
 - แรงบิดในการขันยึดที่แนะนำ: 0.75N·m
- การใช้งาน
- อุปกรณ์ตรวจวัด/ตู้เก็บของ

- Specifications
- Mass: 35g
 - Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Chrome plating (MZCr)
 - Recommended tightening torque: 0.75N·m
- Specific use
- Measuring equipment and cabinets

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	รหัส Code
A-12		2D/3D	00060

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10