


MTBR

- 従来型のヘアリング車と違い、塩水害での軸受の錆付く心配がありません。
- 軸受砲金ブッシュ車輪は、ニップル付でメンテナンス性アップ。
- 軸受MCナイロン車輪は、潤滑性に優れていてしかもグリスアップの必要がありません。
- 自在金具(旋回部にニップル付)・固定金具の車軸・割りピンはステンレス製です。

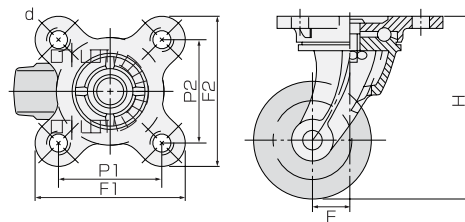

250×90MTBRB-H

MTBR

単位：mm

車輪径 D	型 式	車 輪 W	軸 受 ブッシュ	許容荷重	取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレート寸法 F1×F2	偏心 E	取付穴径 d	軸径 A							
200	200×50MTBRB-H	ゴム	砲金	280 kg	260	136×136	172×172	60	14	25							
	200×65MTBRB-H			320 kg													
	200×75MTBRB-H			380 kg													
	200×90MTBRB-H			510 kg													
	200×50MTBRB-N	ゴム	ナイロン	280 kg													
	200×65MTBRB-N			320 kg													
	200×75MTBRB-N			380 kg													
	200×90MTBRB-N			510 kg													
	200×50MTBRULB-H	ウレタン	砲金	650 kg													
	200×65MTBRULB-H			720 kg													
	200×75MTBRULB-H			880 kg													
	200×50MTBRULB-N	ウレタン	ナイロン	650 kg													
	200×65MTBRULB-N			720 kg													
	200×75MTBRULB-N			880 kg													
250	250×65MTBRB-H	ゴム	砲金	400 kg	315	155×155	195×195	65	14	30							
	250×75MTBRB-H			470 kg													
	250×90MTBRB-H			580 kg													
	250×65MTBRB-N	ゴム	ナイロン	400 kg													
	250×75MTBRB-N			470 kg													
	250×90MTBRB-N			580 kg													
	250×65MTBRULB-H	ウレタン	砲金	900 kg													
	250×75MTBRULB-H			1070 kg													
	250×90MTBRULB-H			1270 kg													
	250×65MTBRULB-N	ウレタン	ナイロン	900 kg													
	250×75MTBRULB-N			1070 kg													
	250×90MTBRULB-N			1270 kg													
	300	300×75MTBRB-H	ゴム	砲金							540 kg	365	170×170	210×210	75	16	30
		300×90MTBRB-H									620 kg						
300×75MTBRB-N		ゴム	ナイロン	540 kg													
300×90MTBRB-N				620 kg													
300×75MTBRULB-H		ウレタン	砲金	1210 kg													
300×90MTBRULB-H				1450 kg													
300×75MTBRULB-N		ウレタン	ナイロン	1210 kg													
300×90MTBRULB-N				1450 kg													