



## マリーナ用車輪

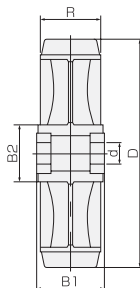

### TB-H ゴム(砲金ブッシュ入、ニップル付)

単位：mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 R	ボス巾 B1	穴径 d	ボス径 B2
200	200×50TB-H	280kg	50	65	25	64
	200×65TB-H	320kg	65	76		
	200×75TB-H	380kg	76	90		
	200×90TB-H	510kg	90	100		
250	250×65TB-H	400kg	65	76	30	76
	250×75TB-H	470kg	76	90		
	250×90TB-H	580kg	90	100		
300	300×75TB-H	540kg	76	90	30	77
	300×90TB-H	620kg	90	100		

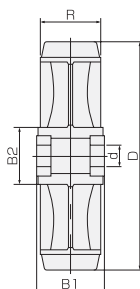

### TB-N ゴム(ナイロンブッシュ入)

単位：mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 R	ボス巾 B1	穴径 d	ボス径 B2
200	200×50TB-N	280kg	50	65	25.5	64
	200×65TB-N	320kg	65	76		
	200×75TB-N	380kg	76	90		
	200×90TB-N	510kg	90	100		
250	250×65TB-N	400kg	65	76	30.5	76
	250×75TB-N	470kg	76	90		
	250×90TB-N	580kg	90	100		
300	300×75TB-N	540kg	76	90	30.5	77
	300×90TB-N	620kg	90	100		