


TEA 75K プレート固定式

ROHS適合 固定式キャスター

■ 本体 ナイロン ■ 車輪径 75m/m
 ■ 車輪 エラストマー ■ 許容荷重N(Kg) 1176(120)

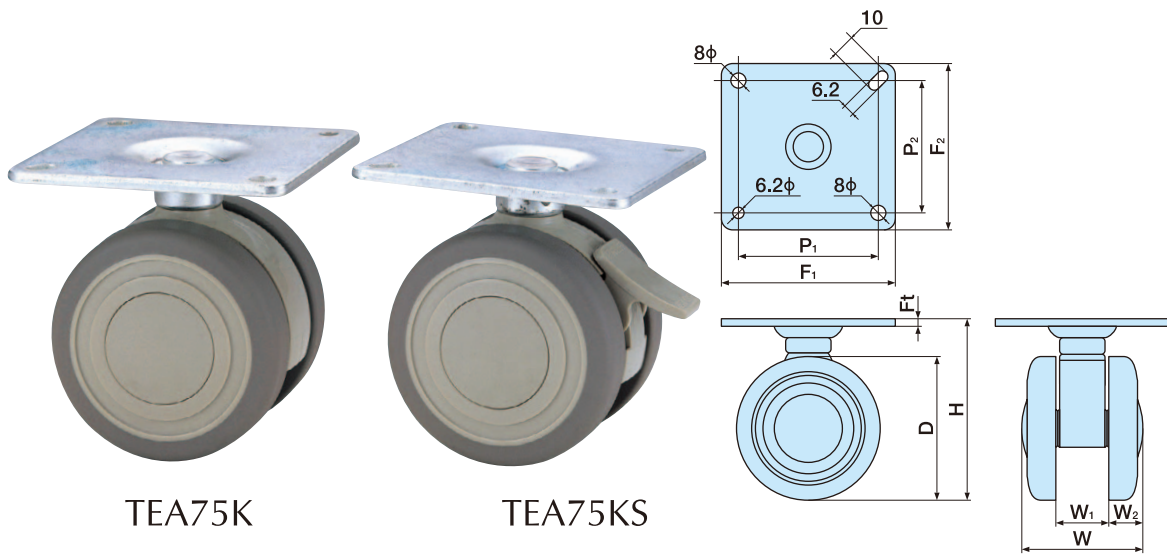

TEA75K

TEA75KS

単位:m/m


品番		許容荷重N(Kg)	D	H	W	W1	W2	F1×F2	P1×P2	Ft	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付											
TEA75K	TEA75KS	1176(120)	75	93	64	27	18.5	90×90	71×71	3.8	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TEA 75KN ネジ固定式

ROHS適合 固定式キャスター

■ 本体 ナイロン ■ 車輪径 75m/m
 ■ 車輪 エラストマー ■ 許容荷重N(Kg) 1176(120)

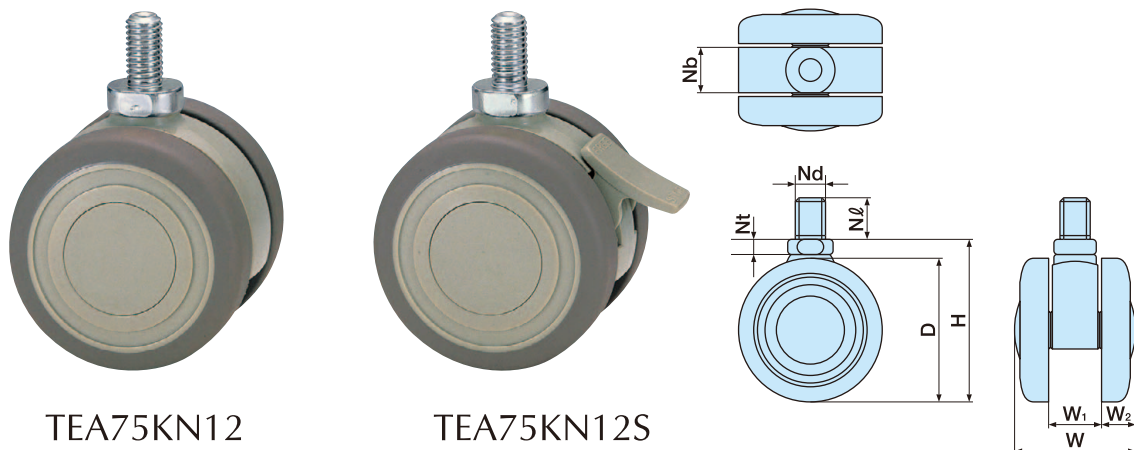

TEA75KN12

TEA75KN12S

単位:m/m

品番		許容荷重N(Kg)	D	H	W	W1	W2	Nb	Nd	Nl	Nt	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付												
TEA75KN12	TEA75KN12S	1176(120)	75	84.5	64	27	18.5	21	M12×1.75	22	8	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

※色は必ず現物をご確認下さい。

CT

P1・2

CF

P3・4

TF

P5~10

F・FW

P11~20

TE

P21~44

TY

P45~59

AE

P60・61

A

P62~64

G

P65

MY

P66~69

N

P70・71

NA

P72・73

TX

P74

T

P75・76

e

P78~80

TEA

P81

TK

P82

単輪
キャスター

P83~103

関連部品

P104~108