

OPCP SERIES

防水・防塵ポリカーボネートボックス

OABP SERIES

防水・防塵ABS樹脂ボックス

防水・防塵樹脂ボックス



テクニカルデータ	
保護等級	IP65
OPCP404013	<input type="checkbox"/>
OPCP404018	<input type="checkbox"/>
OABP404013	<input type="checkbox"/>
OABP404018	<input type="checkbox"/>
OPCP406013	<input type="checkbox"/>
OPCP406018	<input type="checkbox"/>
OABP406013	<input type="checkbox"/>
OABP406018	<input type="checkbox"/>
の8機種はIP54です。	
温度範囲	OPCP : -20℃~+75℃ OABP : -10℃~+60℃
締め付けトルク	1N・m~2N・m (10kgf・cm~20kgf・cm)



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシंक  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル


電池ボックス/  
ホルダー

アクセサリ  
/シールド/  
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

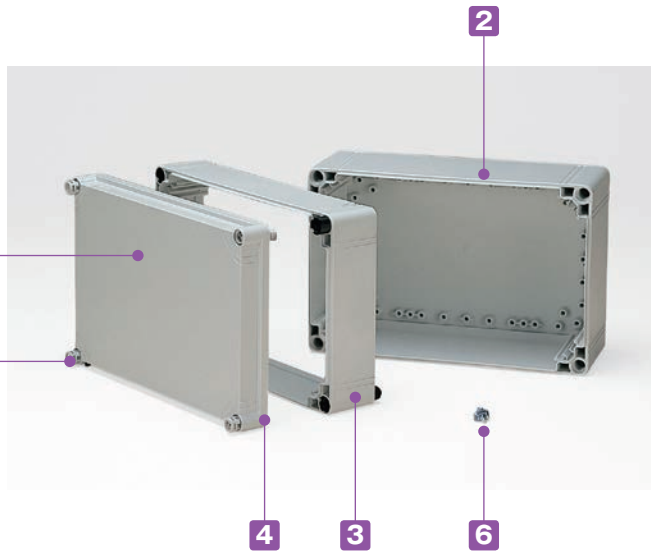

- ULマークはOPCPシリーズのみ適用となります。
- 標準品にULシールはついておりません。  
ULシール付製品は別途お見積になります。
- 中サイズから大サイズまでの電気・電子機器用ボックスです。
- トップカバーはホワイトグレーと透明の2タイプです。
- オプションのエクステンションフレームを利用することによりHが55mm (1段) 高くなります。
- 保護等級について、使用に際しての注意点をP3-3に記載してあります。ボックス選定時にご参照下さい。

OPCPシリーズ構成内容

■ ボックス全体としての難燃性はUL94V-2です。

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート UL94V-2	ホワイトグレー (RAL 7035)・透明
2	ボディ	1	ポリカーボネートガラスファイバー UL94V-0	ホワイトグレー (RAL 7035)
3	エクステンション (H=187のみ)	1	ポリカーボネートガラスファイバー UL94V-0	ホワイトグレー (RAL 7035)
4	ガasket	1	ポリウレタン	ブラック
5	カバースクリュー	4~6	ポリアミド	ホワイトグレー
6	取付ベース用ビス	4~8	鉄 (タッピングビス)	ユニクロメッキ

OABPシリーズ構成内容

■ UL94HB

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	トップカバー	1	ABS樹脂・ポリカーボネート	※注 ホワイトグレー (RAL 7035)・透明
2	ボディ	1	ABS樹脂	ホワイトグレー (RAL 7035)
3	エクステンション (H=187のみ)	1	ポリカーボネートガラスファイバー	ホワイトグレー (RAL 7035)
4	ガasket	1	ポリウレタン	ブラック
5	カバースクリュー	4~6	ポリアミド	ホワイトグレー
6	取付ベース用ビス	4~8	鉄 (タッピングビス)	ユニクロメッキ

※注 ホワイトグレーはABS、透明はポリカーボネート