

3

OPCM SERIES

防水・防塵ポリカーボネートボックス

防水・防塵樹脂ボックス



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

機構材


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

テクニカルデータ



保護等級：IP65
使用温度範囲：-20℃～+75℃
締め付けトルク：
1N・m～2N・m
(10kgf・cm～20kgf・cm)

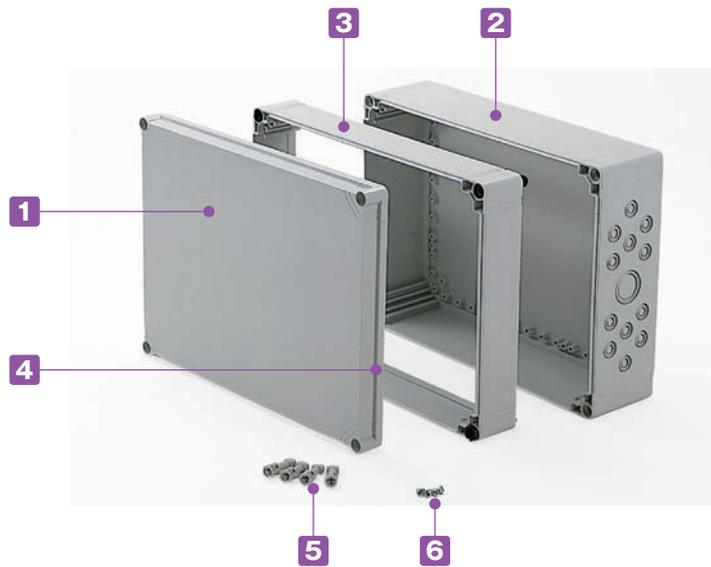

- 標準品にULシールはついておりません。ULシール付製品は別途お見積になります。
- 中サイズから大サイズまでの電気・電子機器用ボックスです。
- トップカバーはホワイトグレーと透明の2タイプです。
- Mネジサイズの配線用ロックアウト付きです。
- 保護等級について、使用に際しての注意点をP3-3に記載してあります。ボックス選定時にご参照下さい。

■ ボックス全体としての難燃性はUL94V-2です。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート UL94V-2	ホワイトグレー (RAL 7035)・透明
2	ボディ	1	ポリカーボネートガラスファイバー UL94V-0	ホワイトグレー (RAL 7035)
3	エクステンション (H=187のみ)	1	ポリカーボネートガラスファイバー UL94V-0	ホワイトグレー (RAL 7035)
4	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
5	カバースクリュー	4~6	ポリアミド	ホワイトグレー
6	取付ベース用ビス	4~8	鉄 (タッピングビス)	ユニクロメッキ