



プラスチックジョイント

プラスチック
ジョイント


GAP-30B プラスティックジョイント





| | |
|-----|-------------------------|
| 色番 | GAP-30B-IV アイボリー |
| | GAP-30B-D ダークグレー |
| 材質 | ASA樹脂 |
| 質量 | 25g |
| 箱入数 | 210コ |

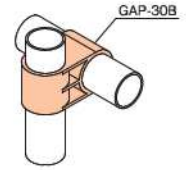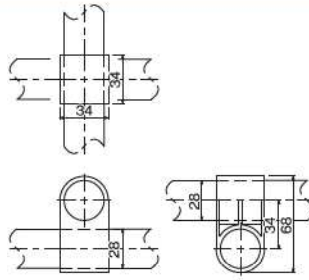

GAP-16 プラスティックジョイント

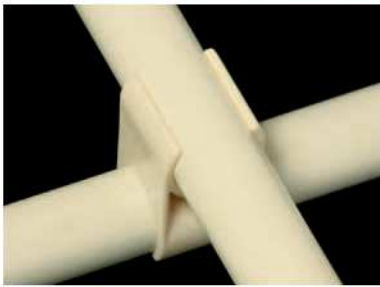



| | |
|-----|------------------------|
| 色番 | GAP-16-IV アイボリー |
| 材質 | ASA樹脂 |
| 質量 | 18g |
| 箱入数 | 300コ |

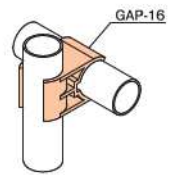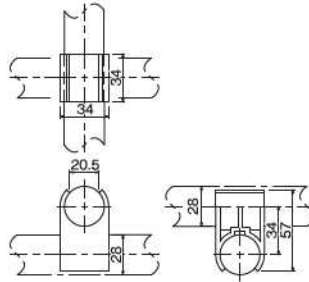

GAP-10R プラスティックジョイント





| | |
|-----|-------------------------|
| 色番 | GAP-10R-IV アイボリー |
| 材質 | ASA樹脂 |
| 質量 | 42g |
| 箱入数 | 120コ |

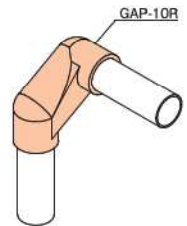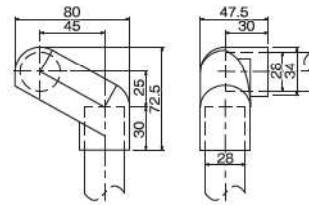

GAP-10L プラスティックジョイント



| | |
|-----|-------------------------|
| 色番 | GAP-10L-IV アイボリー |
| 材質 | ASA樹脂 |
| 質量 | 42g |
| 箱入数 | 120コ |

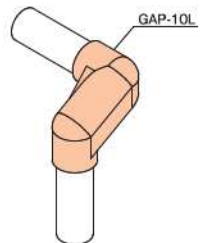
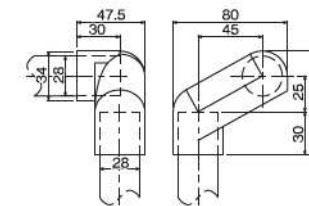


GAP-13 プラスティックジョイント

コーナータイプ



| | |
|-----|------------------------|
| 色番 | GAP-13-IV アイボリー |
| 材質 | ASA樹脂 |
| 質量 | 59g |
| 箱入数 | 75コ |

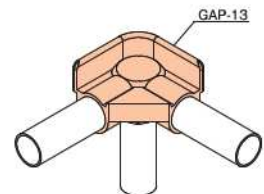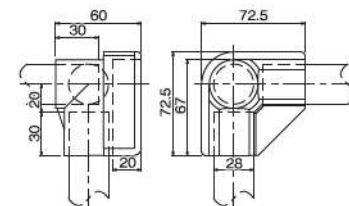

- プラスチックジョイントの固定には、溶着剤(樹脂コーティングパイプ)、タッピング(裸材パイプ)、ボルト・ナット(アルミパイプ)をご使用ください。
- プラスチックジョイントの耐熱温度は-10℃~50℃です。
- ※プラスチックジョイントの形状変更を伴う加工をされると、本来の強度、安全性が損なわれる場合がございます。