


タイラップ・ケーブル・タイ (2ピースタイプ)

標準タイプ



- 耐摩耗性、耐油性、耐有機溶剤性に優れ、厳選した66ナイロンを採用したタイプです。●難燃性(酸素指数32、UL94V-2)です。
- 自動車、鉄道、航空機等各種機器内配線、屋内配線工事など幅広い用途に適します。

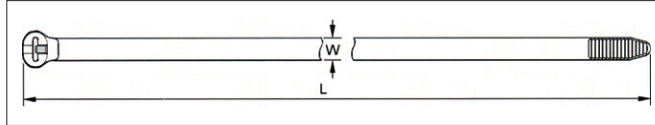

使用材料	66ナイロン
色	乳白色
使用温度	-40℃~85℃(結束後)
UL定格温度	85℃

型番	最大結束径 φmm	L(全長) mm	W(幅) mm	引張強度*1 N(kgf)	袋入数(本) / ケース入数(本)	適用工具	MIL規格 (米軍規格)	納期
TY-23M*2	16	92	2.4	80(8)	1,000/10,000	WT-193A/ERG50	MS-3367-4	在庫(国産)
TB-100	16	92	2.4	80(8)	100/25,000		MS-3367-4	在庫(国産)
TY-232M	51	203	2.4	80(8)	1,000/10,000		—	在庫
TY-5232M	51	203	2.4	80(8)	100/500	WT-193A/ERG50	—	在庫
TY-234M	102	356	2.4	80(8)	1,000/10,000		—	在庫
TY-5234M	102	356	2.4	80(8)	100/500		—	在庫
TY-24M	32	140	3.6	133(14)	1,000/10,000	WT-193A/ERG50	MS-3367-5	在庫(国産)
TB-150	32	140	3.6	133(14)	100/15,000		MS-3367-5	在庫(国産)
TY-242M	51	208	3.6	133(14)	1,000/10,000		—	在庫
TY-5242M	51	208	3.6	133(14)	100/500	WT-193A/ERG50	—	在庫
TY-26M	76	281	3.6	133(14)	1,000/10,000		—	在庫(国産)
TB-280	76	281	3.6	133(14)	100/5,000		—	在庫(国産)
TY-244M	102	368	3.6	133(14)	1,000/10,000	WT-193A/ERG50	—	在庫
TY-5244M	102	368	3.6	133(14)	100/500		—	在庫
TY-25M	45	186	4.8	222(23)	1,000/10,000		WT-193A/ERG50	MS-3367-1
TB-200	45	186	4.8	222(23)	100/7,000	MS-3367-1		在庫(国産)
TY-253M	75	293	4.8	222(23)	1,000/5,000	MS-3367-7		在庫
TB-300W	75	293	4.8	222(23)	100/5,000	WT-197/ERG120	MS-3367-7	在庫
TY-28M	102	360	4.8	222(23)	1,000/7,000		MS-3367-2	在庫(国産)
TB-350	102	360	4.8	222(23)	100/5,000		MS-3367-2	在庫(国産)
TY-271M	32	150	7.0	534(54)	500/5,000	WT-197/ERG120	—	受注発注
TY-272M	53	225	7.0	534(54)	500/5,000		—	問合せ
TY-5272M	53	225	7.0	534(54)	50/250		—	問合せ
TY-27M	90	343	7.6	534(54)	500/3,000	WT-197/ERG120	MS-3367-3	在庫(国産)
TB-350W	90	343	7.6	534(54)	50/3,000		MS-3367-3	在庫(国産)
TY-275M	127	457	7.0	534(54)	500/500		—	在庫
TY-5275M	127	457	7.0	534(54)	50/500	WT-197/ERG120	—	在庫
TY-277M	178	617	7.0	534(54)	500/500		—	受注発注
TY-5277M	178	617	7.0	534(54)	50/500		—	受注発注
TY-29M	229	762	7.0	534(54)	500/500	WT-197/ERG120	MS-3367-6	在庫
TB-750W	229	762	7.0	534(54)	50/500		MS-3367-6	在庫
TY-53510M	254	889	8.1	779(79)	50/250		—	問合せ
TY-54513M	330	1143	8.1	779(79)	50/250	—	問合せ	

(注)国産型番には梱包型番として末尾に-Aが付く場合があります。

*1:ループ引張強度最小値 *2:BOX梱包はTYB-23M(1,000本/箱)となります。