

VT-5S01 (開閉ボタンあり)

2mm², 20A



標準価格156円/1個 販売単位(100)

VT-5S02 (開閉ボタンなし)


2mm², 20A



標準価格143円/1個 販売単位(100)



RoHS 対応

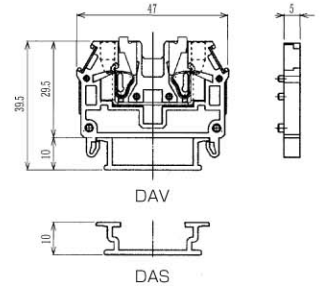

■ 定格

	一般仕様	CSA、TÜV認定仕様
電線サイズ	0.15mm ² ~2mm ²	AWG28~14
絶縁電圧	AC・DC600V	AC・DC600V
通電電流	20A	20A

■ VT-5S01、VT-5S02適合アクセサリ

RoHS 対応

側板	記名板	ショートバー																		
注文形式 VT-5SE1 材質: ナイロン66  標準価格22円/1枚 販売単位(100)	無地タイプ 材質: PVC 注文形式 M-1LE 寸法(0.5t×8.5W×1000L) 標準価格38円/1枚 販売単位(50) 注文形式 M-2LE 寸法(0.5t×8.5W×2000L) 標準価格74円/1枚 販売単位(50) 注文形式 CTE-15 寸法(0.5t×8.5W×670L) 標準価格40円/1枚 販売単位(50)	注文形式 VT-5※B-□ ※=B (黒)、R (赤) 																		
レール	止メ金具																			
材質: アルミA6063 DASタイプ  標準価格742円/1本 販売単位(100) DAVタイプ  標準価格736円/1本 販売単位(100) 上記標準価格はL=1000mmの場合 詳しくはA1-78ページ参照	注文形式 HDV-1 材質: SPCC  標準価格53円/1個 販売単位(100)	定格・仕様 <table border="1"> <tr><td>耐電圧</td><td>AC1500V/1分間</td></tr> <tr><td>導電板</td><td>C5210R(Snメッキ)</td></tr> <tr><td>絶縁材</td><td>PC</td></tr> </table> 寸法表 <table border="1"> <thead> <tr><th>極数</th><th>A(mm)</th><th>B(mm)</th><th>標準価格(10入)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>8.8</td><td>8</td><td>1,270円</td></tr> <tr><td>4</td><td>18.8</td><td>18</td><td>1,380円</td></tr> </tbody> </table>	耐電圧	AC1500V/1分間	導電板	C5210R(Snメッキ)	絶縁材	PC	極数	A(mm)	B(mm)	標準価格(10入)	2	8.8	8	1,270円	4	18.8	18	1,380円
耐電圧	AC1500V/1分間																			
導電板	C5210R(Snメッキ)																			
絶縁材	PC																			
極数	A(mm)	B(mm)	標準価格(10入)																	
2	8.8	8	1,270円																	
4	18.8	18	1,380円																	

■ 組端子台(工場組立出荷品)

VT-5S中間板と上記アクセサリ類をレール上に組付けた上
完成品として納品することができます。

注文形式:

VTL-5S※※-□P

極数記入
01: 開閉ボタンあり
02: 開閉ボタンなし

使用部品

中間板	VT-5S01、VT-5S02
側板	VT-5SE1
記名板	M-1LE
レール	DAV4
止メ金具	HDV-1

記名板、レールは指定極数(P数)に応じて当社で切断後組付けして出荷いたします。

端子台全長L
= 端子幅(5mm) × 極数(P) + 側板2枚(5mm)

記名板の長さ = 端子幅(5mm) × 極数(P) + 0.5

レール寸法はA1-83ページをご参照ください。

寸法表

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子全長L	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子全長L	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155

