



取付穴ブッシュ、結束バンド

取付穴ブッシュ 不要な穴を塞ぐ2色のブッシュ


材質：塩化ビニール（耐油性）
色：灰色、黒色

□ 外観寸法図

□ 取付穴寸法

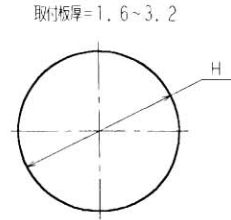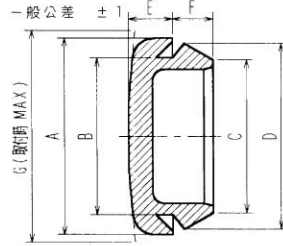

注文形式：

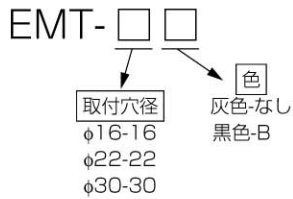

(寸法単位 mm)

型式	寸法	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格
EMT-16□		φ17.7	φ16.5	φ15.4	φ17.2	4	6.2	φ18	φ16.5	79円
EMT-22□		φ27	φ21.5	φ21	φ25.5	6	5.5	φ30	φ22	88円
EMT-30□		φ36	φ29.5	φ27	φ33	7	7	φ39	φ30	95円


結束バンド 用途に応じて2タイプ

RoHS 対応

●標準タイプ：TGB-□□タイプ
色：白
材質：66ナイロン(UL94V-2)

●耐候タイプ：TGB-□□Bタイプ
色：黒
材質：66ナイロン(UL94V-2)

注文形式：

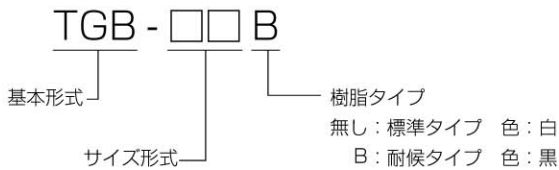

使用周囲温度：-40℃~+80℃（結束後）

□機種一覧

サイズ形式 (口内)	寸法 (mm)						最大結束径 (内径)	梱包単位	引張強度 参考値 (N)
	L	A	C	D	t	G			
80	80	2.4	3.4	4.4	1.0	4.6	15φ	100入り及び 1000入り	78
100	100	2.5	3.7	4.5	1.1	4.2	18φ	100入り	79
150	140	3.6	4.6	6.0	1.2	5.7	33φ		178
200	190	4.8	5.6	7.8	1.3	7.0	43φ		217
250	250	4.8	5.8	8.0	1.3	6.9	60φ		217
300	300	4.8	5.8	8.2	1.3	6.9	76φ		217
370	368	7.6	6.9	12.3	1.6	8.5	102φ		533
530	528	9.0	8.3	14.4	1.8	10.8	140φ		778

□ 寸法図

