



JT-10

M3/1.25mm², 16A


RoHS 対応

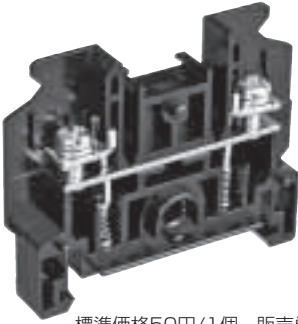

標準価格50円/1個 販売単位(50)

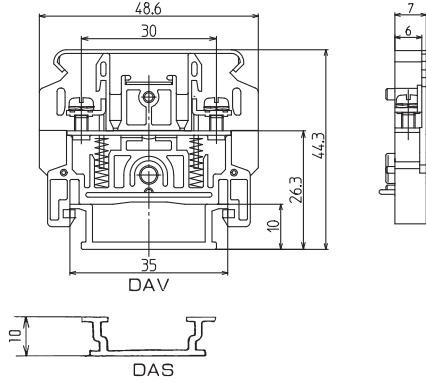

■ 適合圧着端子

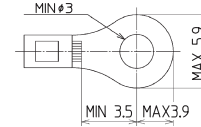








 
 
■ 定格

	一般仕様
電線サイズ	1.25mm ²
絶縁電圧	AC・DC600V
通電電流	16A

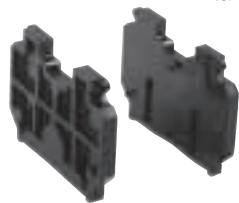端子ネジ	M3×7.3L
締付トルク	1.2N・m

■ JT-10適合アクセサリ

RoHS 対応

側板	カバー	記名板
注文形式 JT-120L 材質: 変性PPE  標準価格52円/1枚 販売単位(10)	注文形式 CA-40 材質: PC  標準価格529円/1枚 販売単位(20)	注文形式 AM-10 材質: PVC 寸法(0.5t×10W×1200L) 標準価格59円/1枚 販売単位(50)
レール	止メ金具	ショートバー
材質: アルミA6063 DASタイプ  標準価格742円/1本 販売単位(100) DAVタイプ  標準価格736円/1本 販売単位(100) 上記標準価格はL=1000mmの場合 詳しくはA1-96ページ参照	材質: SPCC 注文形式 HDV-2  標準価格74円/1個 販売単位(50) 注文形式 GTY18  標準価格65円/1個 販売単位(50)	形: SBV7-2  形: SBV7-4  形: SBV7-8 

組端子台(工場組立出荷品)

上記アクセサリ類をレール上に組付けた上完成品として納品することができます。(ショートバーは付きません)

注文形式:

JTL-10-□P

極数記入

使用部品

中間板	JT-10
側板	JT-120L
カバー	CA-40
記名板	AM-10
レール	DAV, DAS
止メ金具	HDV-2

カバー、記名板、レールは指定極数(P数)に応じて当社で切断後組付けして出荷いたします。

端子台全長L

= 端子幅(7mm)×極数(P)+側板2枚(8mm)

記名板の長さ=端子幅(7mm)×極数(P)+0.5

カバーの長さ=端子幅(7mm)×極数(P)+5

レール寸法はA1-101ページをご参照ください。

寸法表

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子全長L	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78	85	92	99	106	113
極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子全長L	120	127	134	141	148	155	162	169	176	183	190	197	204	211	218

