


VTZシリーズ

定格電圧 600V
定格電流 20A~50A

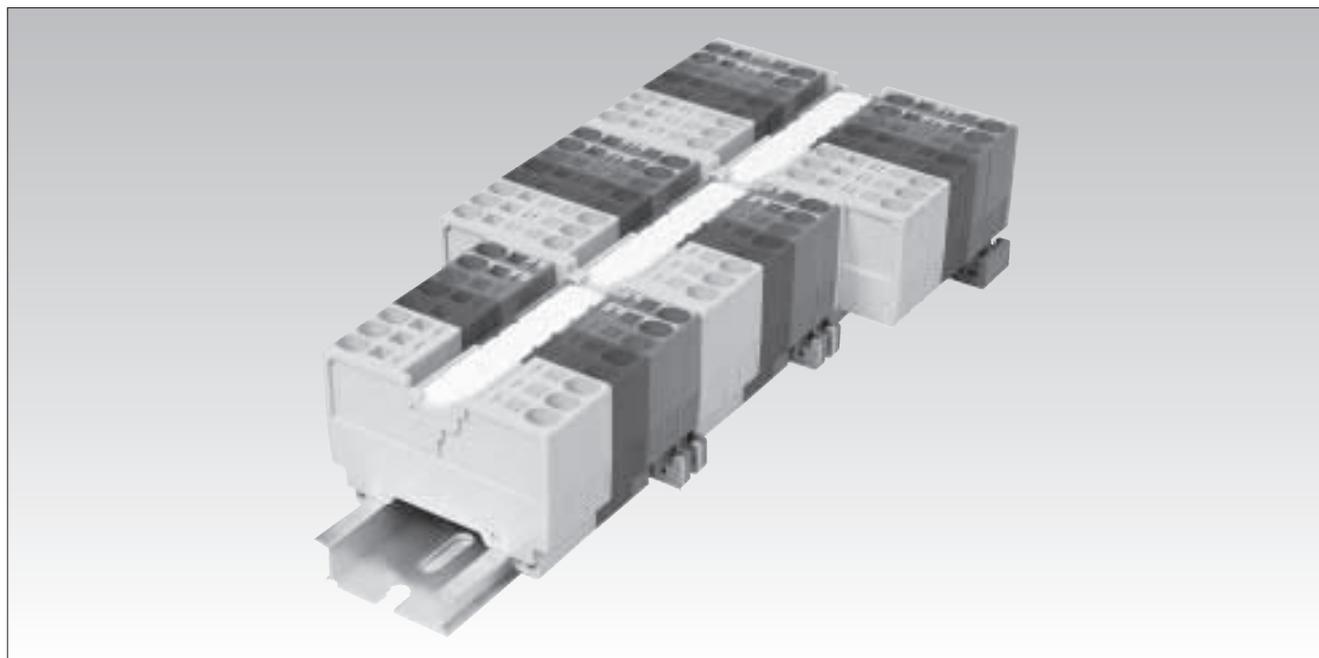

特長

- 電線サイズは、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²の4サイズに対応。
- 各サイズ標準タイプにあわせて、アース端子台もラインアップしました。

性能・特性

標準使用状態	周囲温度 -25℃~+60℃ (氷結又は、結露しないこと) 相対湿度 45~85%
温度上昇	導電金具の温度上昇値35℃以下
絶縁抵抗	各充電部相互間及び各充電部と 取付金属板間で200MΩ以上 (DC500Vメガにて)
商用周波耐電圧	2500V/1分間
準拠規格	JIS C 8201-7-1 (JIS C 2811)

材質

絶縁本体	66ナイロン樹脂	UL94V-0
表示板	66ナイロン樹脂 (橙)	UL94V-0
導電板	C1100R (Snメッキ)	
スプリング	SUS	
記名板	PVC (白)	