


## DR-S (ステンレス仕様) RoHS

アウターレースはポリアセタール樹脂を使用し、インナーレース、ボールにステンレスを使用したベアリングです。

The outer race are made of polyacetal resin, and the inner race and balls are made of stainless steel.

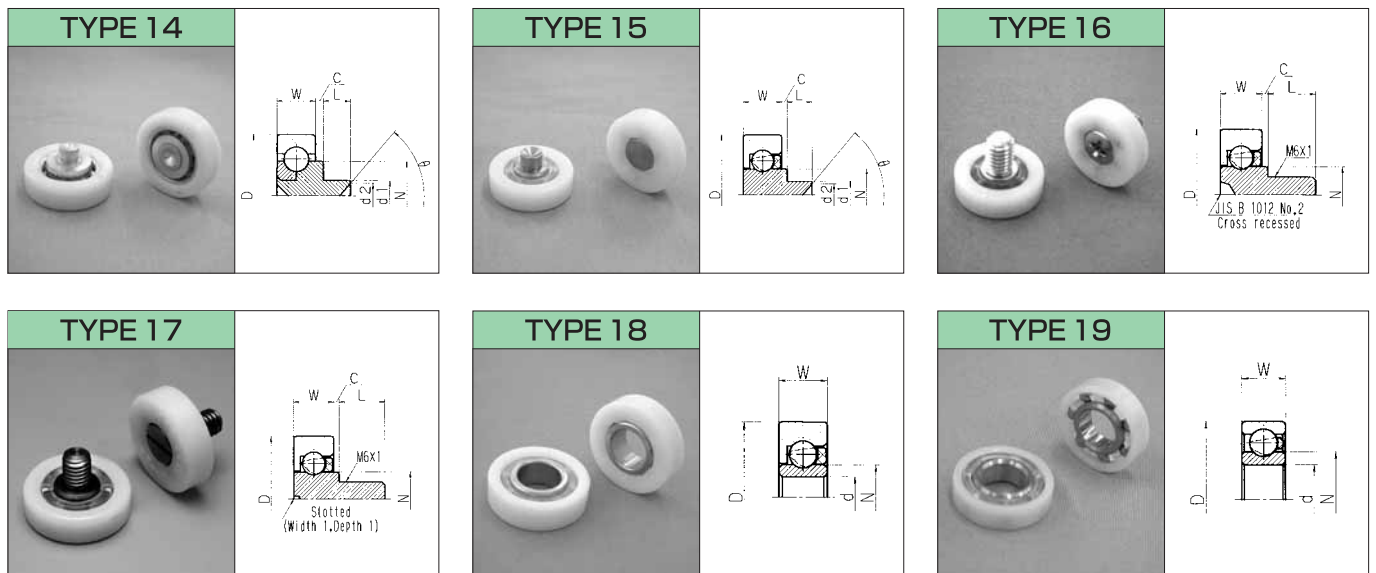

Code	Part No.	D <sub>-0.1</sub> <sup>0</sup> [mm]	d <sup>+0.1</sup> [mm]	d1 <sub>-0.1</sub> [mm]	W <sub>-0.2</sub> [mm]	C <sup>±0.4</sup> [mm]	L <sup>±0.2</sup> [mm]	(d2×θ) <sup>*1</sup>	N [mm]	Load <sup>*2</sup> [N] (kgf)	Type	Q'ty [pcs/box]	Gross Weight [kg/box]
000002	DRS-16-SAS1-GN	16 <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup>	—	4	5 <sup>±0.2</sup>	1	3.5	φ3×100°	(9.0)	—	14	2,000	9.0
000202	DR-19-SAS0.5-GN	19	—	5	6	0.5	3.5 <sub>-0.2</sub> <sup>0</sup>	φ4×120°	(8.2)	—	15	2,000	10.7
000421	DR-22-SAS1	22	—	5	7	1 <sup>±0.3</sup>	3.4 <sup>±0.1</sup>	φ4×90°	(9.5)	—	15	1,000	9.0
020202	DR-19-SBS0.5	19	—	—	6	0.5	8 <sup>±0.5</sup>	—	(8.2)	—	16	2,000	12.5
020442	DR-22-SBS0.5-GN	22	—	—	7	0.5	8 <sup>±0.5</sup>	—	(9.5)	—	17	1,000	9.8
020443	DR-22-SBS2	22	—	—	7	2	8 <sup>±0.5</sup>	—	(9.5)	—	17	1,000	10.3
020735	DR-26-SBS0.5	26	—	—	7	0.5 <sup>±0.3</sup>	8 <sup>±0.5</sup>	—	(9.5)	—	17	1,000	10.1
021001	DR-30-SBS0.5	30	—	—	7	0.5	8 <sup>±0.5</sup>	—	(9.5)	—	17	500	6.8
021100	DR-35-SBS0.5	35	—	—	7	0.5 <sup>±0.3</sup>	8 <sup>±0.5</sup>	—	(9.5)	—	17	300	4.0
040101	DR-18-SHS6-GN	18	6	—	6	—	—	—	(8.2)	—	18	2,500	7.8
040207	DR-19-SHS6	19	6	—	6	—	—	—	(8.2)	—	18	2,500	8.1
040404	DR-22-SHS6-GN	22	6	—	7	—	—	—	(9.5)	—	18	1,000	7.0
040414	DR-22-SHS8-GN	22	8	—	7	—	—	—	(11.0)	—	18	1,000	5.3
040801	DR-28-SHS6-GN	28	6	—	7	—	—	—	(9.5)	—	18	500	4.2
041601	DR-26-SHS10-GN	26	10	—	8	—	—	—	(13.0)	98 (10)	18	1,000	7.9
041611	DR-30-SHS10-GN	30	10	—	9	—	—	—	(14.5)	147 (15)	18	500	7.7
041613	DR-32-SHS12-GN	32	12	—	10	—	—	—	(17.0)	176 (18)	18	500	9.6
041615	DR-35-SHS15-GN	35	15	—	11	—	—	—	(21.0)	176 (18)	18	400	10.6
041617	DR-40-SHS17-GN	40	17	—	12	—	—	—	(21.0)	205 (21)	18	250	6.9
041619	DR-47-SHS20-GN	47	20	—	14	—	—	—	(27.0)	235 (24)	18	150	8.7
040103	DR-18-SHS8	18	8	—	5	—	—	—	(11.0)	—	19	3,000	8.7

\*1 参考値 Reference Dimension

\*2 許容荷重 (毎分300回 回転時) Allowable Load at 300min<sup>-1</sup> (300r.p.m)

\*3 上記以外のサイズ・形状につきましては、弊社までご相談ください。

Each limiting size can be changed for practical application. Please ask our engineer for further information.

※上記は受注生産品です。These products manufactured to order.

トックベアリング株式会社 TOK BEARING CO.,LTD.

本社・東京営業所 TOKYO OFFICE / TEL 03-3969-1534 FAX 03-3969-9354 大阪営業所 OSAKA OFFICE / TEL 06-6368-8721 FAX 06-6368-8725  
名古屋営業所 NAGOYA OFFICE / TEL 052-735-3081 FAX 052-735-3116