

- スチール
- ステンレス
- 超重荷重
- バッキング
- ダクタイル
- クッション
- 各種
- 双輪
- 戸車
- フロアロック
- 車輪


L シリーズ用車輪

小型軽荷重用車輪




L-NRB ゴム (ベアリング入) (樹脂ホイール) 単位: mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
75	L-75NRB	60 kg	32	36	8.2
100	L-100NRB	70 kg		38	
125	L-125NRB	70 kg	32	38	8.2

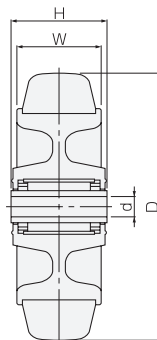

L-UB ウレタン (ベアリング入) (樹脂ホイール) 単位: mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
125	L-125UB	70 kg	32	38	8.1

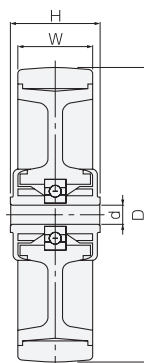

SS シリーズ (静音) 用車輪

中軽荷重用車輪 GOLD CASTER.

SS-NRB ゴム (ベアリング入) (樹脂ホイール) 単位: mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
100	SS-100NRB	120 kg	38	45	12
125	SS-125NRB	125 kg		55	
150	SS-150NRB	150 kg		55	

