

各種キャスター


- スチール
- ステンレス
- 超重荷重
- バックング
- ダクタイトル
- クッション
- 各種
- 双輪
- 戸車
- フロアロック
- 車輪

W シリーズ用車輪

中荷重用車輪 **GOLD CASTER.**

W-RB ゴム (ベアリング入)

単位: mm

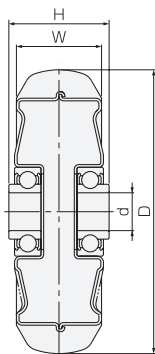


車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
75	W-75RB	80 kg	32	35	10
100	W-100RB	130 kg	35	42	12
130	W-130RB	180 kg	38	52	20
150	W-150RB	200 kg	45	53	
180	W-180RB	220 kg		55	
200	W-200RB	250 kg	50	89	25
250	W-250RB	330 kg		71	
300	W-300RB	350 kg			

※車輪径 250 はボス巾 64mm もあります。

W-RB 赤 赤ゴム (ベアリング入)

単位: mm

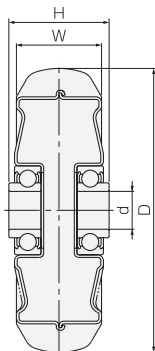


車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
75	W-75RB赤	80 kg	32	35	10
100	W-100RB赤	130 kg	35	42	12
130	W-130RB赤	180 kg	38	52	20
150	W-150RB赤	200 kg	45	53	
180	W-180RB赤	220 kg		55	
200	W-200RB赤	250 kg	50	89	25
250	W-250RB赤	330 kg			

※車輪径 180 と 300 はロット生産になります。
 ※車輪径 250 はボス巾 64mm もあります。

電気抵抗値 $10^3 \Omega$ 以下

W-RBE 導電ゴム (ベアリング入)

単位: mm


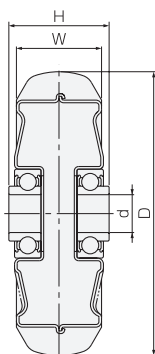


車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
75	W-75RBE	70 kg	32	35	10
100	W-100RBE	100 kg	35	42	12
130	W-130RBE	150 kg	38	52	20
150	W-150RBE	160 kg	45	53	
180	W-180RBE	180 kg		55	
200	W-200RBE	200 kg	50	89	25
250	W-250RBE	270 kg			

※ロット生産になります。
 ※車輪径 250 はボス巾 64mm もあります。

W-UB ウレタン (ベアリング入)

単位: mm

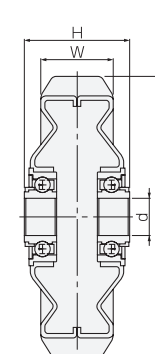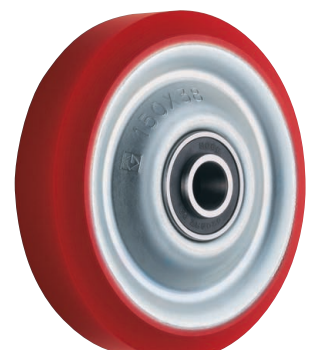

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
75	W-75UB	120 kg	32	35	10
100	W-100UB	180 kg		42	12
130	W-130UB	250 kg	36	52	20
150	W-150UB	300 kg	38	53	
200	W-200UB	400 kg	42	55	
250	W-250UB	500 kg	45	89	25

※車輪径 250 はボス巾 64mm もあります。

グリーンも用意しています。