
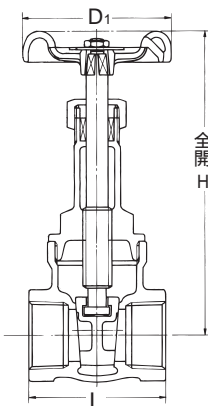


無鉛くん[®] =給水・給湯用= 鉛フリー銅合金製バルブ

J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011) 新JISマーク表示製品

LJ5-BSR






単位: mm


最高許容圧力	-29~100℃ 0.7Mpa		
呼び径	L	H	D ₁
15A (1/2 ^B)	50	127	55
20 (3/4)	60	146	63
25 (1)	65	171	70
32 (1 1/4)	75	213	90
40 (1 1/2)	85	244	100
50 (2)	95	293	110

部品名	材 料
弁箱	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
ふた	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
弁体	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
弁棒	C6803
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル車	ADC12(15A:ZDC2)

J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011) 新JISマーク表示製品

LJ10-BSR



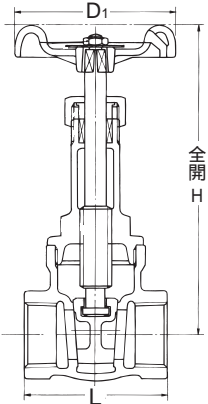


単位: mm

最高許容圧力	-29~100℃ 1.4Mpa		
呼び径	L	H	D ₁
15A (1/2 ^B)	55	127	55
20 (3/4)	65	154	70
25 (1)	70	178	80
32 (1 1/4)	80	223	90
40 (1 1/2)	90	254	100
50 (2)	100	301	110

部品名	材 料
弁箱	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
ふた	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
弁体	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
弁棒	C6803
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル車	ADC12(15A:ZDC2)


J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

LJ10-BSR-OR



(認証マーク付)

日水協認証登録品

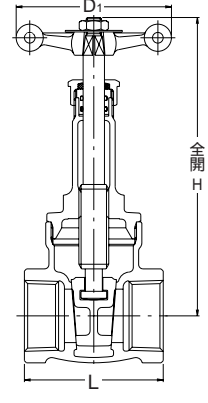


単位: mm

最高許容圧力	80℃以下の静流水1.4MPa 80℃以下の脈動水1.0MPa		
呼び径	L	H	D ₁
13A (1/2 ^B)	55	128	60
20 (3/4)	65	153	70
25 (1)	70	178	80
30 (1 1/4)	80	225	90
40 (1 1/2)	90	253	90
50 (2)	100	302	120

部品名	材 料
弁箱	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
ふた	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
弁体	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
弁棒	C6803
Oリング	NBR
ハンドル車	C3771BE


J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式)

LJ10N-BS-OR



(認証マーク付)

日水協認証登録品

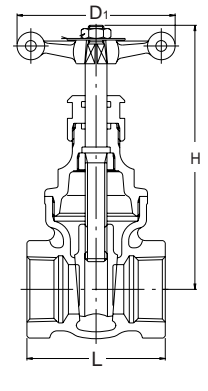

単位: mm

最高許容圧力	80℃以下の静流水1.4MPa 80℃以下の脈動水1.0MPa		
呼び径	L	H	D ₁
13A (1/2 ^B)	55	104	60
20 (3/4)	65	112	70
25 (1)	70	135	80
30 (1 1/4)	80	157	90
40 (1 1/2)	90	175	100
50 (2)	100	201	120

部品名	材 料
弁箱	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
ふた	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
弁体	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
弁棒	C6803
Oリング	NBR
ハンドル車	C3771BE