


ソルダー形バルブ

J 5 K 青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011) 新JISマーク表示製品

J5-BSR-SE-N

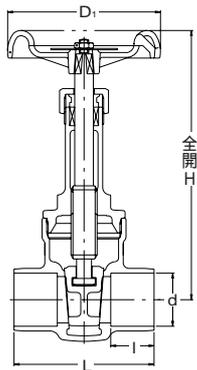


単位: mm

呼び径	d		l (MIN)	L	H	D ₁
	MAX	MIN				
15 ^A (1/2 ^B)	16.03	15.93	12.7	50	127	55
20(3/4)	22.38	22.28	19.1	65	146	63
25(1)	28.75	28.65	23.1	75	171	70
32(1 1/4)	35.10	35.00	24.6	80	213	90
40(1 1/2)	41.48	41.35	27.7	88	244	100
50(2)	54.18	54.05	34.0	108	293	110

部品名	材 料
弁箱	CAC 406
ふた	CAC 406
弁体	CAC 406
弁棒	C 3531
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC12(15 ^A ZDC2)

J 10 K 青銅ソルダー形仕切弁(JIS B 2011) 新JISマーク表示製品

J10-BSR-SE-N

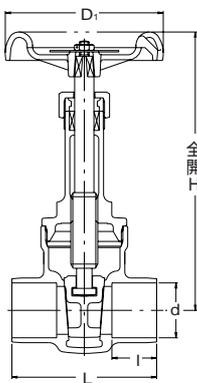


単位: mm

呼び径	d		l (MIN)	L	H	D ₁
	MAX	MIN				
15 ^A (1/2 ^B)	16.03	15.93	12.7	50	127	55
20(3/4)	22.38	22.28	19.1	65	154	70
25(1)	28.75	28.65	23.1	75	178	80
32(1 1/4)	35.10	35.00	24.6	82	223	90
40(1 1/2)	41.48	41.35	27.7	92	254	100
50(2)	54.18	54.05	34.0	110	301	110

部品名	材 料
弁箱	CAC 406
ふた	CAC 406
弁体	CAC 406
弁棒	C 3531
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC12(15 ^A ZDC2)

1 2 5 E 型 青銅ソルダー形ゲートバルブ

125E-BS-SE-N

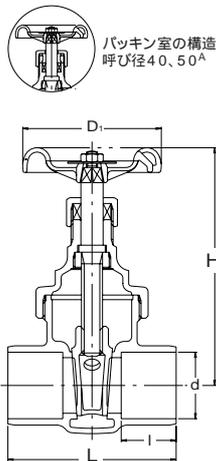

単位: mm

呼び径	d		l (MIN)	L	H	D ₁
	MAX	MIN				
10 ^A (3/8 ^B)	12.85	12.76	9.7	39	75	48
15(1/2)	16.03	15.93	12.7	46	81	48
20(3/4)	22.38	22.28	19.1	61	90	55
25(1)	28.75	28.65	23.1	72	106	63
32(1 1/4)	35.10	35.00	24.6	78	119	70
40(1 1/2)	41.48	41.35	27.7	87	135	80
50(2)	54.18	54.05	34.0	102	159	90
65(2 1/2)	66.88	66.75	37.4	115	201	110
80(3)	79.58	79.45	42.2	130	223	125
100(4)	104.97	104.87	54.9	174.6	302	160

部品名	材 料
弁箱	CAC 406
ふた	CAC 406
弁棒	C 3531
弁体	CAC406(10 ^A , 15 ^A DR7ロイ)
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC12

注 呼び径65A以上のボンネットは、スクリュードインタイプです。