

自動Z軸 クロスローラータイプステージ 100×80・120×120



Order
注文例

型式
LS6H-108

■自動Z軸 クロスローラータイプステージ



LS6H-120





LS6H-108



LS6H-108

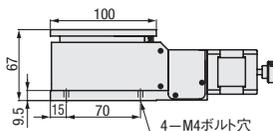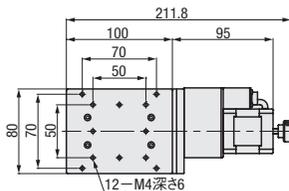

LS6H-120

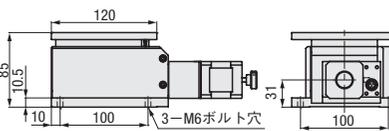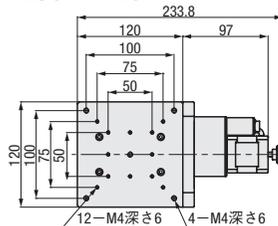

M 材質	S 表面処理
アルミ合金	黒アルマイト

型式		ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	耐荷重 (kg)	移動精度 真直度 (mm)	当てる方	最小分解能 (mm)	MAX速度	位置 決め精度 (mm)	1方向繰返 位置決め精度 (mm)	2方向繰返 位置決め精度 (mm)	平行度 (mm)	モータ*	センサ	自重 (kg)
Type	No.														
LS6H	108	100×80	±5	8	0.03	ボールねじφ6 リード1/ クロスローラ	0.00073/パルス (フルステップ)	3.6mm/sec (50kHz)	0.005	±0.001	±0.002	0.01	5相ステッピング (PK545NB)	原点センサ1個 リミットスイッチ 2個	1.8
	120	120×120	±6	15											3.4

※モータPK545NBはオリエンタルモータの型番です。オリエンタルモータのカタログやウェブサイトをご参照ください。

■配線図

