


エアインパクトレンチ シングルハンマー / エアラチェットレンチ

普通ボルト径 >> **20mm**



普通ボルト径 >> **42mm**

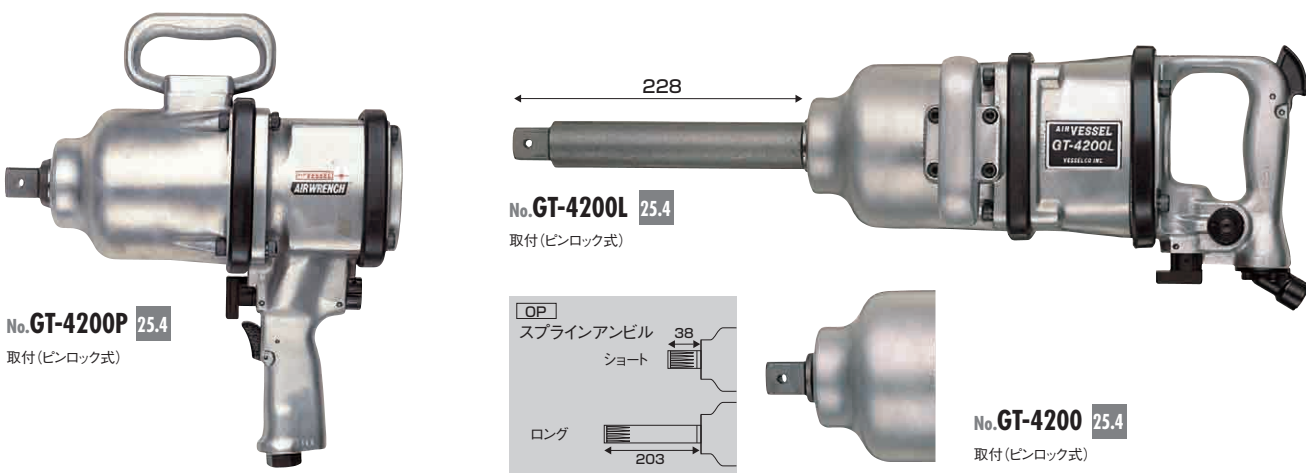


品番 No.	能力 (mm) 普通ボルト径	実用トルク範囲 (参考) (N·m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	使用エアホース 内径 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	付属品	
									コンセント	L型レンチ
GT-P18J (Z)	16~20	98~470.7	5,000 (Z) 4,800	0.52	Rc1/4	9.5	240	4.2	BPB-2	H5
GT-P18JL	16~20	98~441.3	5,000	0.52	Rc1/4	9.5	353	4.7	BPB-2	H5
GT-2000P	16~20	98~470.7	5,000	0.45	Rc1/4	9.5	241	4.3	BPB-2	H5
GT-2000PL	16~20	98~441.3	5,000	0.45	Rc1/4	9.5	354	4.7	BPB-2	H5
GT-4200P	27~42	490~1863	2,500	1.0	Rc3/8	12.7	315	14.2	BPB-3	H6
GT-4200L	27~42	490~1863	3,200	1.0	Rc1/2	12.7	593	15.9	BPB-4	H6
GT-4200	27~42	490~1863	3,200	1.0	Rc1/2	12.7	403	14.9	BPB-4	H6

・使用空気圧力...0.6MPa ・全長・重量...付属品は含みません ・能力・実用トルクは、参考目安表示です 使用条件、状況によって変わります

エアラチェットレンチ

ラチェット機構を使用した増し締め方式になっていますので微妙なパワーの調整ができます。

普通ボルト径 >> **10mm**

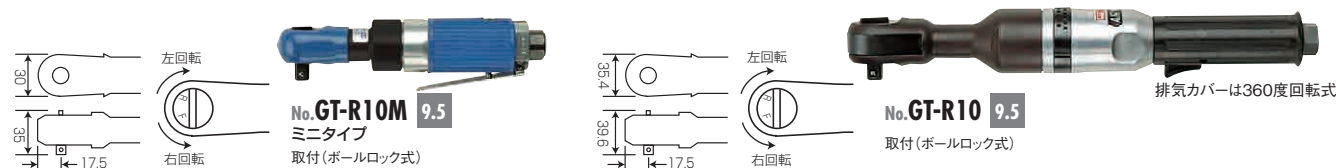

品番 No.	能力 (mm) 普通ボルト径	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	使用エアホース 内径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	付属品 コンセント
GT-R10M	10	250	0.3	Rc1/4	6.35	170	500	BPB-2
GT-R10	10	160	0.4	Rc1/4	6.35	297	1,090	BPB-2

・使用空気圧力...0.6MPa ・全長・重量...付属品は含みません